

EA817M-1 (磁気ボール盤)

- 最大穴あけ能力(mm) φ 25mm
- 電磁石 角型110×242mm
- スピンドルテーパー MT3
- 電源 単相 100V
- 電流 14A
- 消費電力 1330W
- 回転数(min⁻¹) 420rpm
- 重量 34.0kg
- コード長 3心 5m


- **スタンド**
- 最大錐推力 7.65kN
- 最小吸着板厚 8mm
- 最大ストローク 250mm
- 総高さ 488mm

- 付属品…六角棒スパナ
 ドリルスリーブ(MT3→MT2)



ターンテーブル
…330° 回転します。

〈メタルボーラー取付例〉

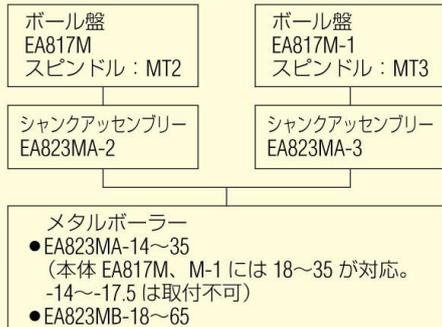

シャンクアッセンブリー



●テーパチャック式の磁気ボール盤や直立ボール盤にご使用頂けます

品番	サイズ	価格	税込価格
EA823MA-2	モールステーバーNo2(18-35mm)	12,700円	13,335円
EA823MA-3	モールステーバーNo3(18-80mm)		

CNCキーレスチャック



●フックスパナ付

品番	チャック能力(mm)	モールステーバー
EA817A-201	φ0.5~13	MT2
EA817A-202		MT3
EA817A-203	φ0.5~13	MT4
EA817A-204		MT3
EA817A-205	φ3~16	MT4

●MTシャンク一体型 ●振れ精度50μ以下

- ★テーパドリルは直接取付可能
- ★ストレートドリルを取付ける際は別途EA817A-202等の購入が必要です。

メタルボーラー



品番	刃先径	
EA823MA-14	14.0mm	(廃番)
EA823MA-14.5	14.5mm	
EA823MA-15	15.0mm	
EA823MA-16	16.0mm	
EA823MA-17	17.0mm	(廃番)
EA823MA-17.5	17.5mm	(廃番)
EA823MA-18	18.0mm	
EA823MA-19	19.0mm	
EA823MA-20	20.0mm	
EA823MA-21	21.0mm	
EA823MA-21.5	21.5mm	(廃番)
EA823MA-22	22.0mm	
EA823MA-22.5	22.5mm	(廃番)
EA823MA-23	23.0mm	(廃番)
EA823MA-24	24.0mm	(廃番)
EA823MA-24.5	24.5mm	
EA823MA-25	25.0mm	
EA823MA-25.5	25.5mm	
EA823MA-26	26.0mm	
EA823MA-26.5	26.5mm	
EA823MA-27	27.0mm	
EA823MA-28	28.0mm	(廃番)
EA823MA-30	30.0mm	
EA823MA-32	32.0mm	
EA823MA-33	33.0mm	(廃番)
EA823MA-35	35.0mm	

メタルボーラー



品番	刃先径	
EA823MB-18	18.0mm	(廃番)
EA823MB-19	19.0mm	
EA823MB-20	20.0mm	
EA823MB-21	21.0mm	(廃番)
EA823MB-21.5	21.5mm	
EA823MB-22	22.0mm	(廃番)
EA823MB-22.5	22.5mm	
EA823MB-24	24.0mm	
EA823MB-24.5	24.5mm	
EA823MB-25	25.0mm	
EA823MB-25.5	25.5mm	
EA823MB-26	26.0mm	
EA823MB-26.5	26.5mm	
EA823MB-28	28.0mm	
EA823MB-30	30.0mm	
EA823MB-32	32.0mm	
EA823MB-33	33.0mm	
EA823MB-34	34.0mm	
EA823MB-35	35.0mm	
EA823MB-38	38.0mm	
EA823MB-40	40.0mm	
EA823MB-45	45.0mm	
EA823MB-50	50.0mm	
EA823MB-55	55.0mm	
EA823MB-60	60.0mm	
EA823MB-65	65.0mm	

●難削材とされるSM/SN材に対応
●造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適

●難削材とされるSM/SN材に対応
●造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適