


EA818AH ベンチグラインダー

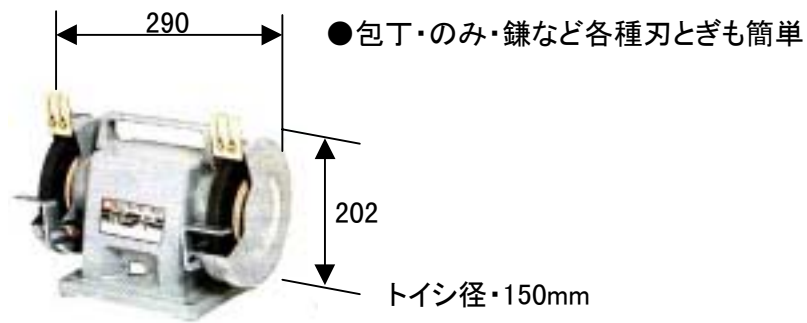

能力	トイシ寸法 mm	外径	150
		厚さ	16
		穴径	12.7
	粒度	36 60	
	結合度	N	
電源 V	単相100		
電流 50/60Hz A	2.0/1.8		
消費電力 W	170		
回転数 min^{-1} {回/分}	3,000/3,600		
質量 kg	7.7		
コード m	2心2.0		
標準付属品	レジノイドトイシ(本体装着) スパークブレーカ		
機体寸法mm 幅×奥行×高さ	290×187×202		
センタハイト	112		