


	直径	厚さ	
EA818E-144	φ 23.8mm	1.0mm	heavy-duty
EA818E-145	φ 23.8mm	0.64mm	

(カッティングホイール)


○ 最大回転数 35000r.p.m.

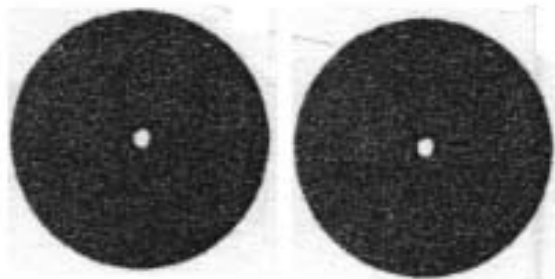

E-144

E-145

(取付例)

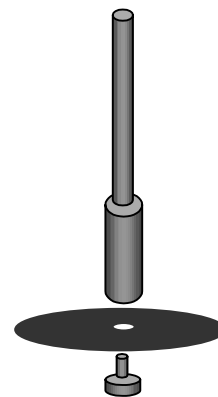

アーバーはネジ止式