


## EA818E-166～168

ゴム砥石

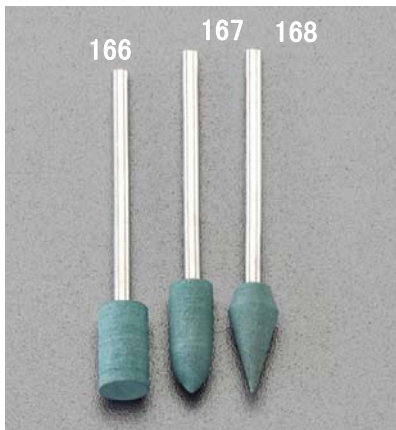

●金属、石材、セラミックの表面仕上げ、傷の磨きに。

品番	直径	高さ
EA818E-166	6.4mm	11.5mm
EA818E-167		15mm
EA818E-168		

<仕様>

- 軸径…2.4mm
- 最大回転数…35,000rpm
- 重量…約8g