


# DREMEL® 4000

群を抜いたパフォーマンス。作業の幅を広げるロータリーツール。

## カーボンブラシキャップ

キャップを外すだけでカンタンにカーボンブラシの交換が可能。長期間お使いいただくためのメンテナンスをカンタンに行えます。

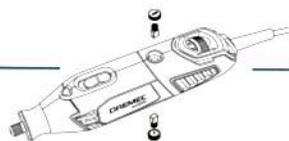

## 独立式ON/OFFスイッチ

変速ダイヤルとは別に独立して操作できます。

## シャフトロックボタン

アクセサリを素早くカンタンに交換できます。



## ソフトラバーグリップ

ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィット!

## 36個のアクセサリを標準付属!


■ 彫刻/削り出し用 ■ 研削/研ぎ・刃付け用 ■ 研磨用  
■ 切断/切削用 ■ 汚れ落とし/磨き用 ■ ドリル/コレット

※マンドレル402をご使用ください(対象:420,426,541,411,412,413)

**2**  
YEAR

2年間限付き保証

## 電子フィードバック回路

負荷が加わっても回転数を維持。作業効率がアップします。

## 変速ダイヤル

5,000回転/分から最大32,000回転/分まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。

## ソフトラバーグリップ

切断や研削・研磨作業を行うときは、本体後部を持つと小指・薬指がフィットします。



ストレージケース



アクセサリケース

持ち運びに便利な  
ストレージケース・  
アクセサリケース付き。

## ハイスピードロータリーツール

### 4000-3/36 型(EA818EA-1A)

オープン価格

▶サイズ:230mm×51mm×54mm

■仕様	JANコード 8 710364 059447
●電源	100V (50/60Hz)
●消費電力	135W
●回転数	5,000~32,000min <sup>-1</sup> (回転/分)
●標準付属コレット径	2.4mmφ / 3.2mmφ
●使用可能コレット径	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2mmφ
●本体質量	533g
●標準付属品	カッティングガイド・ティテラーズグリップ フレックスシャフト・アクセサリ=36個



カッティングガイドを使うことで、木材、プラスチック、グラスファイバーなどの壁や板に穴を開けたり、くり抜き加工が可能。最大切り込み深さ19mm。



ティテラーズグリップで、精密作業をアシスト。握りやすいグリップで操作性が向上。



フレックスシャフトの接続により、狭所での作業や精密作業に対応。

## 別売アタッチメント



サンディング/グラインディングガイド(別売)によって研削・研磨作業時の操作性が向上。安定した面取り作業を実現。深さ調整可能。

※価格・仕様はP34をご参照下さい。

## 標準付属品



カッティングガイド ティテラーズグリップ フレックスシャフト