

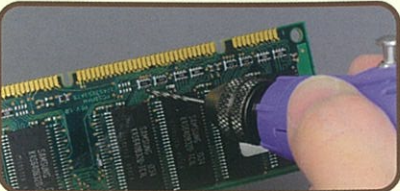


HSSドリル刃 0.8-1.0-2.0mm:各1本

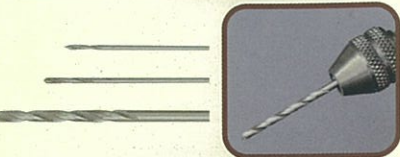

 
基盤・真珠・貴金属・装飾品・プラモデルなど
精密機器の穴あけ作業に!!

切断砥石 (マンドレルに取りつけて使用):10枚

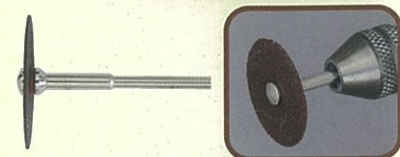

鉄板・アルミ・銅・真鍮などの薄板・パイプなどの
精密切断加工に!!

精密軸付砥石 平形/円筒形/傘形:各1本



平形



円筒形



傘形



金属のバリ取り、刃物研ぎ、金型製作、サビ
落としなどに!!

●セット内容

- 金属用軸付砥石WA材(軸径φ2.35mm).....平形/円筒形/傘形
- ダイヤモンドビット(軸径φ2.35mm).....丸形/砲弾形
- ハイスカータービット(軸径φ2.35mm).....丸形
- 真鍮ワイヤーホイール(軸径φ2.35mm).....円盤形
- マンドレル(軸径φ2.35mm)
- 切断砥石.....円盤形φ23mm
- フェルトパフ.....円盤形φ25mm
- HSSドリル刃.....0.8mm(軸径φ0.8mm)
- HSSドリル刃.....1.0mm(軸径φ1.0mm)
- HSSドリル刃.....2.0mm(軸径φ2.0mm)
- マンドレル用マイナスドライバー.....4mm
- コレットチャック.....φ1.0mm・2.35mm・3.0mm

・小型で強力、変速機能付き!!

・22点の先端工具で、文字彫刻、模様彫りから精密加工・
研磨作業・研削作業まで、あらゆる作業に対応!!



コレット
チャック付き

握りやすい
グリップ



無断変速機能で
回転数を調整

φ0.1mm~φ3.0mmのサイズに
対応したキーレスチャック付き



専用ACアダプター付き

 


発売元
株式会社 ミットモ製作所
兵庫県三木市別所町小林 657-75
●お問い合わせ TEL 0794-84-1630
●午前10:00~12:00 午後1:00~5:00
(土・日・祝祭日並びに当社休日を除く)

MADE IN CHINA

紙 : スリーブ

ダイヤモンドビット(軸径φ2.35mm)
丸形(φ2.0mm)/砲弾形(φ4×12mm):各1本



丸形(φ2.0mm)

 


砲弾形(φ4×12mm)



金属・ステンレス・貴金属・石材・ガラス・貝ガラ・
樹脂などのバリ取りや彫り彫刻・切削加工に!!

ハイスカータービット(軸径φ2.35mm)
φ2.0mm:1本



金属・アルミ・真鍮などのバリ取りや、彫り彫刻・
切削加工に!!