

EA818GJ(ミニレシプロソー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・手のひらサイズの工芸用電動工具
- ・ストローク数(ダブルストローク)…2000回/分(EA818Gを使用する事で速度調節可能)
- ・切断能力…素材によります(バルサ材10mm、松材5mm)
- ・消費電力…80W
- ・全長…195mm
- ・重量…180g




警告

- ・先端工具を取付ける前に必ずプラグを電源より抜いてください。
- ・作業が終わったら必ずスイッチオフを確認してください。
- ・加工物はできるだけバイス等で固定してください。手で保持すると危険です。
- ・作業場は充分明るくしてください。
- ・電源は専用のパワーユニット(EA818G・別売り)を必ず使ってください。
- ・モーターの寿命のため連続使用時間は15分間にし5分間停止してください。
- ・使用時には必ず安全のため保護メガネをかけてください。

◆ 使用方法

- ・ブレードの取外しや交換は赤のプロテクトキャップを外してください。
2本組のブレードはダブルストロークになっています。

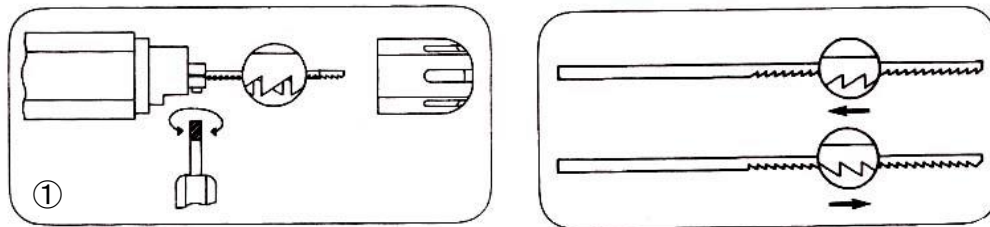

- ・ナイフを扱うように手にけがをしないように注意してください。
のこ刃だけで切ろうとすると刃が折れる危険性がありますので、赤のプロテクトキャップに切る対象が接するよう注意してください。
- ・モーターの寿命のため連続使用時間は15分間にし、5分間停止してください。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929