

EA818GK(ミニジグソー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 特徴

手のひらサイズの工芸用電動工具

この商品は特に模型作りなどの雷文様作りに適しています。

EA818GK-1を使えば、雷文様作りや複雑な装飾がより簡単に作ることができます。

ブレードのチップは鋭くなくキャップで保護しています。

木材やプラスチックに適しています。

◆ 仕様

- ・電力…60W
- ・ストローク数…1000～7500回(EA818G使用時)
- ・切る深さ…約7mm
- ・サイズ…90(W)×70(H)×40mm
- ・重量…230g




警告


- ・ブレードはいつも備え付けのキャップで保護されていることに気を付けてください。
- ・進行がそれぞれの物に常に一致している事に気を付けてください。
- ・ブレードを取付ける前に必ずプラグを電源より抜いてください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを着用してください。
- ・加工物はできるだけバイス等で固定してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。
- ・電源は専用のパワーユニット(EA818G・別売り)を必ず使ってください。
- ・モーターの寿命のため連続使用時間は15分間にし5分間停止してください。

◆ 使用方法

- ・ブレードは備え付けの六角棒レンチを使って締めてください。
- ・ブレードを差し込んだら少しずつ前に曲げて
- ・締めたリングスクリューはつかみのあごの中心にあるという事を確認してください。(図①)

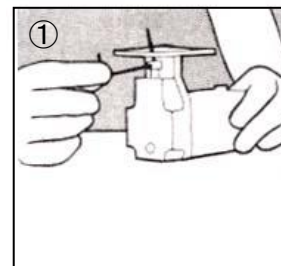

- ・複雑な雷文様細工はジグソーを固定して使用してください。
- (EA818GK-1を使用してください・図②)

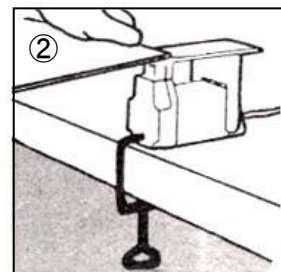

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929