


PROXXON

プロクソン マイクロ・グラインダー No.27570 取扱い説明書

ご使用前に必ずこの取扱い説明書を最後までよくお読み下さい。
また、この取扱い説明書は大切にお手元に保管して下さい。

■各部の名称

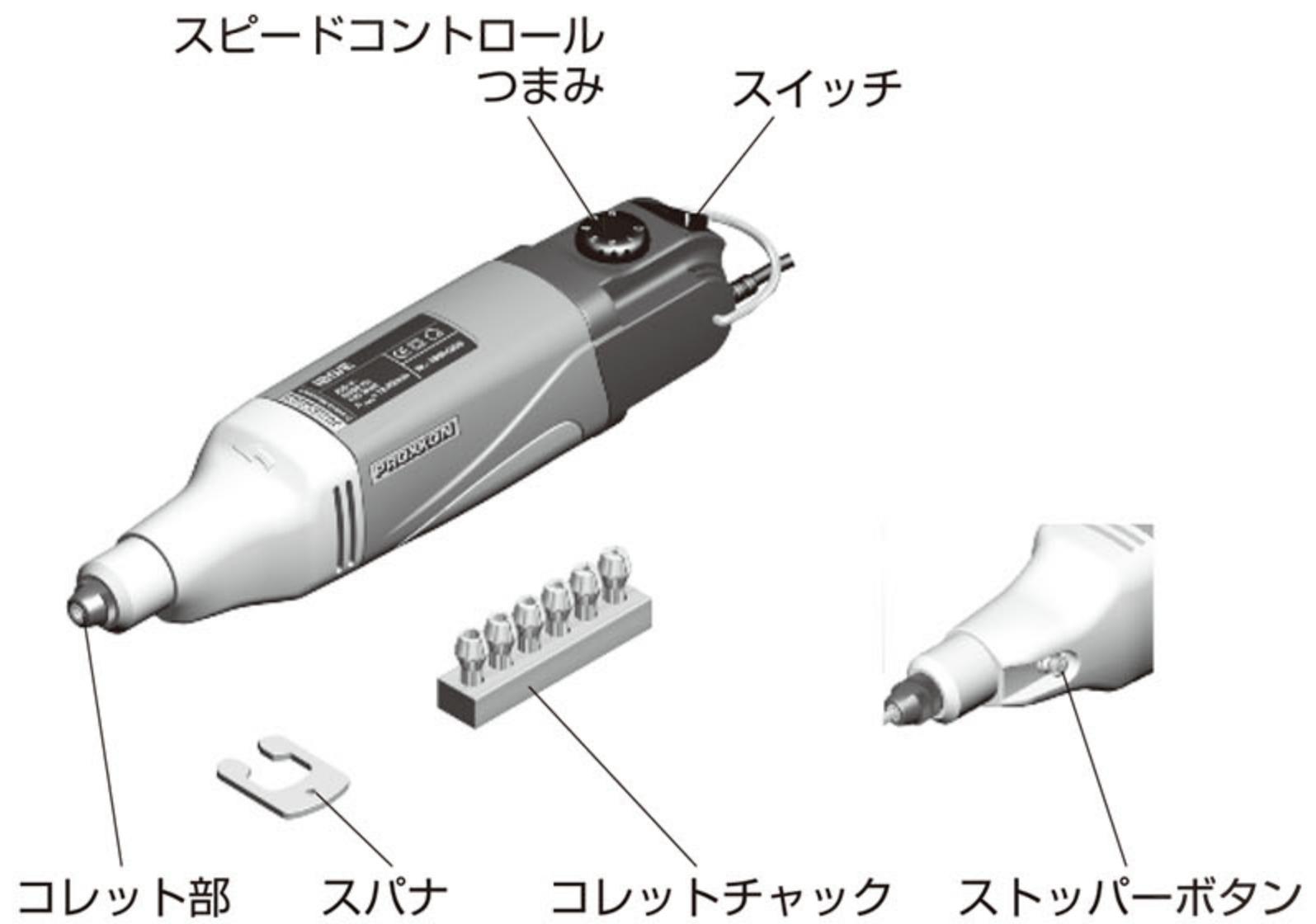

■仕様および付属品

電源	AC100V · 50/60Hz
消費電力	50W
回転数	5,000 ~ 18,000min ⁻¹ (回/分)
定格使用時間	15分
機体寸法	47X47X230mm · 500g

●付属品：コレットチャック 6 種(Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm用) · スパナ
※Φ2.35mm用コレットチャックは工場出荷時本体装着済

KISO
POWER TOOL

■電源の接続とスイッチ操作


▲警告

定格使用時間以上の連続使用はしないでください。定格使用時間…15分

長時間使用する場合は、指定の定格使用時間で必ず電源スイッチを切り(OFF)、約15分たってから使用してください。(電源スイッチの入切による連続運転は連続使用と同じです。)

▲警告

- 電源コード先の電源プラグを電源コンセントに接続するときは、必ず電源スイッチが切れていることを確認してください。電源スイッチが入ったまま電源を接続すると危険です。
- 使用後や点検、先端ビット(アクセサリー)の交換の際は、必ず電源プラグを電源コンセントから外してください。

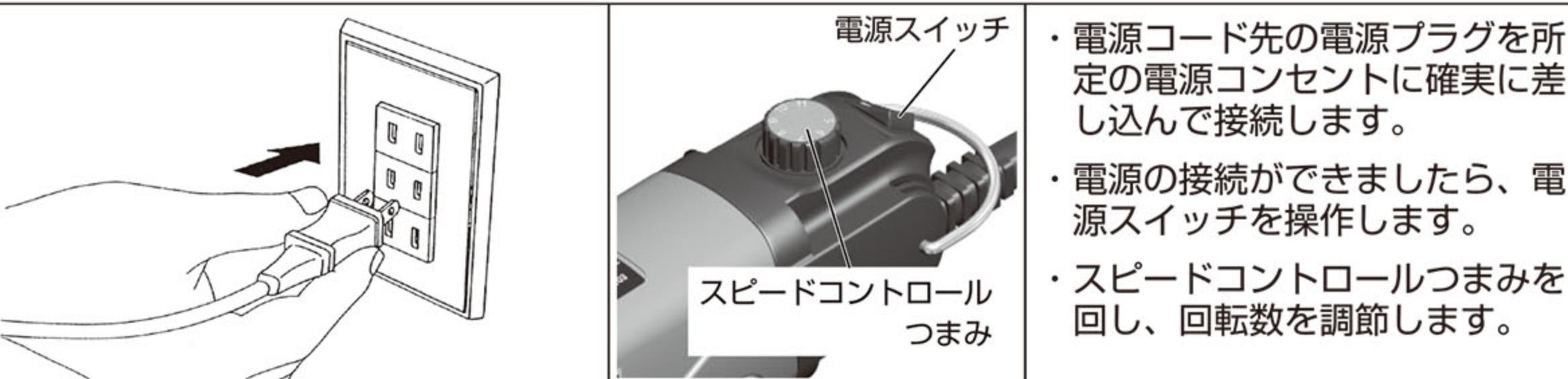

- 電源コード先の電源プラグを所定の電源コンセントに確実に差し込んで接続します。
- 電源の接続ができましたら、電源スイッチを操作します。
- スピードコントロールつまみを回し、回転数を調節します。

■先端工具類の取り替え方法 ▲警告 必ず、電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから外し、作業してください。



②のストッパーを軽く押さえながら、①のチャック部を指で回し、回転軸が固定される位置を探し、固定します。そのまま、②のストッパーを押さえ、付属のスパナ③でチャック部①のカバーをゆるめます。コレットチャック交換時は図のようにカバーを取り外し、コレットチャックを交換してください。

※図の場合、先端工具のシャフト部分からスパナを通し使用します。



先端工具取り付け後、取り付けに使った工具類(スパナ等)が取り外されていることを確認し、試運転を行い、先端工具が確実に取り付けられていることを確認してから作業を開始してください。また、図のように、機体をしっかりと保持し、作業を行ってください。

■使用方法(作業開始にあたって！)

▲注意

- 作業前に、必ず試し作業を行い、作業内容が材料に適していることを確認してください。また、作業開始時は低回転で行い、その後、適切な回転に調節してください。
- 研磨剤塗布時の作業は必ず低速回転で開始してください。場合によっては、研磨剤などが思わぬ方向に飛び散る可能性があります。
- 研磨くずや研磨剤などは作業中、飛び散ります。必ず周囲の安全を確認してください。作業テーブルや壁などは研磨くず等で汚れます。