



EA819-14A

(アングル用ディスクセット)

SA2003 ソフトゴムパッド
 回転数 15000r.p.m.用
 軸径 ϕ 3mm

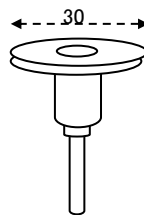

ディスク径 ϕ 31mm
 裏面粘着処理

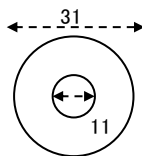

(r.p.m.)

| | 名称 | 粒度 | 回転数 | 枚数 |
|--------|-------------|------|-------|----|
| F2141 | サンドペーパーディスク | 60 | 12000 | 10 |
| F2142 | 〃 | 80 | 12000 | 10 |
| SA2153 | 〃 | 120 | 12000 | 10 |
| F2144 | 〃 | 180 | 12000 | 10 |
| SA2155 | 〃 | 240 | 12000 | 10 |
| F2146 | 〃 | 320 | 12000 | 10 |
| SA2157 | 〃 | 400 | 12000 | 10 |
| F2148 | 〃 | 600 | 12000 | 10 |
| SA2159 | 〃 | 800 | 12000 | 10 |
| SA2160 | 〃 | 1000 | 12000 | 10 |

* 砥粒の剥離が少なく、目詰まりしにくい切削力の強いディスクです。

| | | | | | |
|--------|----------|---|-------|---|-------|
| SA3103 | フェルトディスク | — | 12000 | 5 | 厚さ2mm |
|--------|----------|---|-------|---|-------|

* 厳選された上質できめこまかい羊毛を高密度に圧縮したものの。

* 各種研磨剤を併用してお使い下さい。

* 曲面に良くなじみ仕上げ研磨に適しています。