


EA819BV-83A~84C
(ホイールブラシ)

- フィラメントをねじってワイヤーロープのようにまとめた形状
- 柔軟性を抑え、より重作業用に
- 部分的に力を入れる必要のある箇所などに
- 大きなバリや、ペンキや錆の層をはがすのに役立ちます。

- 材質 ステンレス製
- 軸径 1/4”(6.4mm)

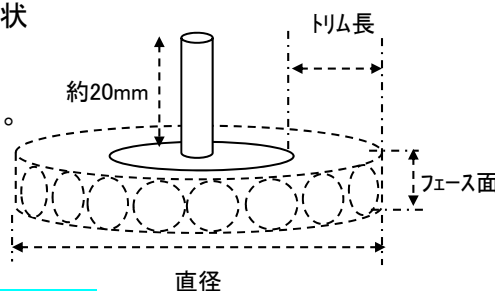

	直径	トリム長	フェイス面	線径	最高回転数	
BV-83A	75mm	15.8mm	9.5mm	0.3mm	25000	
BV-83B	75mm	15.8mm	9.5mm	0.4mm	25000	廃番
BV-83C	75mm	15.8mm	9.5mm	0.5mm	25000	廃番
BV-84A	100mm	22.2mm	12.7mm	0.3mm	20000	廃番
BV-84B	100mm	22.2mm	12.7mm	0.4mm	20000	廃番
BV-84C	100mm	22.2mm	12.7mm	0.5mm	20000	

(r.p.m.)



- * 作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
- * 作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- * 本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- * ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- * 作業中は他の人が近づかないようにしてください。