


ver.1.1

EA819DJ-70～-77
CBNノブ

(取扱中止)
(取扱中止)
(取扱中止)
(取扱中止)
(取扱中止)

品番	刃径×刃長	粒度	最大回転数
DJ-70	1.2×8mm	#140	105000rpm
DJ-71	1.4×7mm	#100	
DJ-72	2.0×10mm	#120	
DJ-73	2.5×7mm	#100	
DJ-74	2.8×15mm	#120	
DJ-75	3.0×6mm		
DJ-76	3.3×15mm	#140	88000rpm
DJ-77	3.2×10mm	#120	

○軸径…3.0mm
○全長…50mm

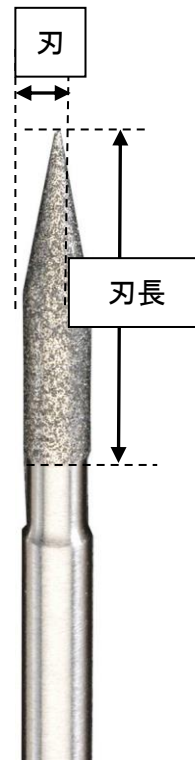

20.Dec.