


切断砥石 EA819FA-2B、-3B、4B
 アーバー EA819FC-2、2B

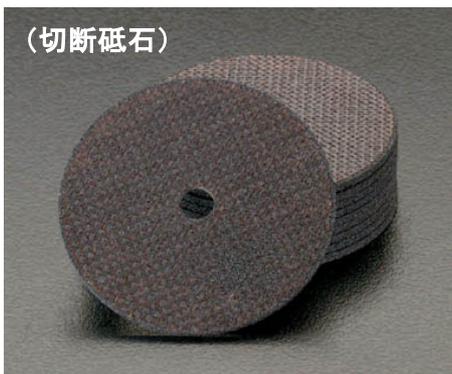

- 切断時のストレスに耐えられるようにファイバーグラスで強化しています。
- 穴径…9.5mm

品番	直径	厚さ	粒度	最大回転数
EA819FA-2B	50mm	1.6mm	#54	30,500rpm
EA819FA-3B	75mm			20,300rpm
EA819FA-4B	100mm			15,280rpm



- 適合砥石穴径…3/8” (9.5mm)
- EA819FA-2B～4B用

品番	軸径
EA819FC-2	6.0mm
EA819FC-2B	1/4”

