


EA820AC-29～-38 振動用ロングコアドリル [ストレートシャンク]  
 EA820AD-29～-38 振動用ロングコアドリル [SDSシャンク]  
 EA820AE-29～-38 振動用ロングコアドリル替刃  
 EA820AE-1 センタードリル

■ **ポリクリックシャンク**

- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状
- 被削面にひび割れなどがおこらず、キレイな穴あけが出来ます

<用途>

- ・ ブロック、モルタルなどへの穴あけに

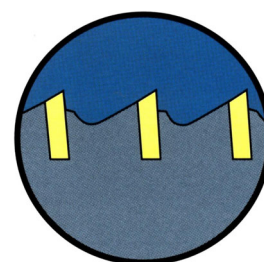

(刃先形状)

電動機の打撃力、回転力を有効に生かすための刃先角度をもっています。

<仕様>

品番	刃先径	有効長	カッター長	チャックサイズ
EA820AC-29	φ 29	170mm	200mm	13mm
EA820AC-32	φ 32			
EA820AC-35	φ 35			
EA820AC-38	φ 38			
EA820AD-29	φ 29			SDS
EA820AD-32	φ 32			
EA820AD-35	φ 35			
EA820AD-38	φ 38			
EA820AE-29	φ 29			カッターのみ
EA820AE-32	φ 32			
EA820AE-35	φ 35			
EA820AE-38	φ 38			
EA820AE-1	センタードリル			