


# ALC用コアドリル

EA820C-25～-220、CA-25～-120、CB-25～-220

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計

回転専用

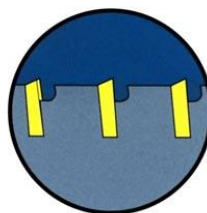

(刃先形状)

チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。

## ■ストレートシャンク

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	重量 (g)
EA820C-25	25	130	160	317.7	10	404
EA820C-29	29	130	160	317.7	10	406
EA820C-32	32	130	160	317.7	10	425
EA820C-35	35	130	160	317.7	10	447
EA820C-38	38	130	160	317.7	10	472
EA820C-50	50	130	160	320.2	13	701
EA820C-55	55	130	160	320.2	13	732
EA820C-60	60	130	160	320.2	13	758
EA820C-65	65	130	160	320.2	13	795
EA820C-70	70	130	160	320.2	13	820
EA820C-75	75	130	160	320.2	13	850
EA820C-80	80	130	160	320.2	13	907
EA820C-90	90	130	160	320.2	13	1001
EA820C-95	95	130	160	320.2	13	1061
EA820C-100	100	130	160	320.2	13	1085
EA820C-105	105	130	160	320.2	13	1130
EA820C-110	110	130	160	320.2	13	1191
EA820C-120	120	130	160	320.2	13	1259
EA820C-130	130	130	160	320.2	13	1378
EA820C-150	150	130	160	320.2	13	1622
EA820C-160	160	130	160	320.2	13	1737
EA820C-170	170	130	160	320.2	13	1832
EA820C-200	200	130	160	320.2	13	2297
EA820C-210	210	130	160	320.2	13	2456
EA820C-220	220	130	160	320.2	13	2600

## ■SDSシャンク

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク	重量 (g)
EA820CA-25	25	130	160	330.7	SDS(Sシャンク)	409
EA820CA-29	29	130	160	330.7	SDS(Sシャンク)	412
EA820CA-32	32	130	160	330.7	SDS(Sシャンク)	433
EA820CA-35	35	130	160	330.7	SDS(Sシャンク)	449
EA820CA-38	38	130	160	330.7	SDS(Sシャンク)	478
EA820CA-45	45	130	160	330.7	SDS(Sシャンク)	549
EA820CA-50	50	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	694
EA820CA-55	55	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	725
EA820CA-60	60	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	754
EA820CA-65	65	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	796
EA820CA-70	70	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	813
EA820CA-75	75	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	848
EA820CA-80	80	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	905
EA820CA-90	90	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1009
EA820CA-95	95	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1063
EA820CA-100	100	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1097
EA820CA-105	105	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1117
EA820CA-110	110	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1187
EA820CA-120	120	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1244
EA820CA-130	130	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1381
EA820CA-150	150	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1619
EA820CA-160	160	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	1712
EA820CA-210	210	130	160	333.2	SDS(Lシャンク)	2406

## ■ALC用コア(替刃のみ) [EA820C、CA用]

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	重量 (g)
EA820CB-25	25	130	160	162
EA820CB-29	29	130	160	191
EA820CB-32	32	130	160	207
EA820CB-35	35	130	160	227
EA820CB-38	38	130	160	249
EA820CB-45	45	130	160	250
EA820CB-50	50	130	160	252
EA820CB-55	55	130	160	283
EA820CB-60	60	130	160	320
EA820CB-65	65	130	160	342
EA820CB-70	70	130	160	367
EA820CB-75	75	130	160	405
EA820CB-80	80	130	160	457
EA820CB-90	90	130	160	570
EA820CB-95	95	130	160	614
EA820CB-100	100	130	160	633
EA820CB-105	105	130	160	679
EA820CB-110	110	130	160	724
EA820CB-120	120	130	160	802
EA820CB-130	130	130	160	940
EA820CB-150	150	130	160	1172
EA820CB-160	160	130	160	1256
EA820CB-170	170	130	160	1403
EA820CB-200	200	130	160	1825
EA820CB-210	210	130	160	1991
EA820CB-220	220	130	160	2151


## ■センタードリル(ALC用) [EA820C、CA用]

品番: EA820C-1

- φ22～220用
- 全長…250mm
- 有効長…170mm



### 〈ポリクリックシャンクとは?〉

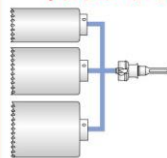

- 装着ワンタッチで簡単。
- 同じシャンクで多サイズ使用可能なので経済的。
- シャンク重量が軽い。
- カッター硬度に優れる。

- ◆シャンク径10mm…EA820C-29～-38(替シャンク:EA822A-5)
  - ◆シャンク径13mm…EA820C-50～-220(替シャンク:EA822A-6)
  - ◆SDSシャンク(S)…EA820CA-29～-38(替シャンク:EA822A-7)
  - ◆SDSシャンク(L)…EA820CA-50～-120(替シャンク:EA822A-8)
- シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に刃先のみでの交換で作業を続けられます。



湿ったALC材には  
ガルバリウム鋼板用コアドリル  
(EA820DA-25～-220、DB-25～-220)  
をご使用ください。