


超硬付深穴ホールソー ～独自の刃先設計により、深い穴あけでも切粉の排出が良好～
EA822E-14S～65S、EA822E-14～65、EA822D-1、-2

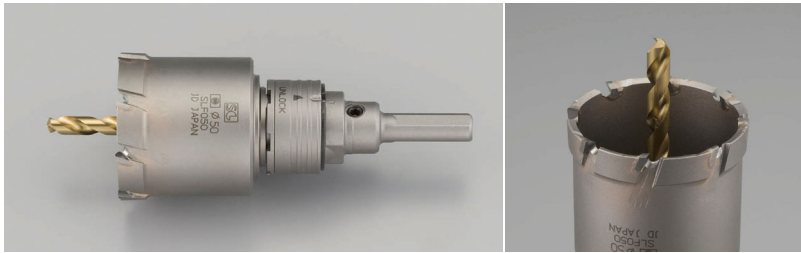

回転専用

エスロックシステムで簡単ワンタッチ着脱
(オートロック&マニュアルリリース)

- 板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業に。
- 35mmまでの樹脂材料、及び複合材料などへの穴あけ作業に。
- 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも。

超硬付ホールソーセット(刃+ストレート10mmシャンク+センタードリル)

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク (mm)
EA822E-14S	14	35 (鋼板は 12mm迄)	57	137	ストレート φ10
EA822E-15S	15				
EA822E-16S	16				
EA822E-18S	18				
EA822E-19S	19				
EA822E-20S	20				
EA822E-21S	21				
EA822E-22S	22				
EA822E-25S	25				
EA822E-26S	26				
EA822E-27S	27				
EA822E-28S	28				
EA822E-30S	30				
EA822E-32S	32				
EA822E-33S	33				
EA822E-34S	34				
EA822E-35S	35				
EA822E-38S	38				
EA822E-40S	40				
EA822E-42S	42				
EA822E-45S	45				
EA822E-50S	50				
EA822E-53S	53				
EA822E-65S	65	47			

超硬付ホールソー(替刃のみ)

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)
EA822E-14	14	35 (鋼板は 12mm迄)	57
EA822E-15	15		
EA822E-16	16		
EA822E-18	18		
EA822E-19	19		
EA822E-20	20		
EA822E-21	21		
EA822E-22	22		
EA822E-25	25		
EA822E-26	26		
EA822E-27	27		
EA822E-28	28		
EA822E-30	30		
EA822E-32	32		
EA822E-33	33		
EA822E-34	34		
EA822E-35	35		
EA822E-38	38		
EA822E-40	40		
EA822E-42	42		
EA822E-45	45		
EA822E-50	50		
EA822E-53	53		
EA822E-65	65	47	

シャンクはオートロック・マニュアルリリース

カッターの着脱は電動機にエスロックシャンクを取り付けて行ってください。

- カッターの装着はアダプター凸部をシャンク凹部に合わせて押し込む



- カッターの取り外しは、スリーブを引張る




注意：カッター取り外しの際、カッターはバネで押し出されますので注意してください。

カッターとシャンクがワンタッチ脱着の為、以下の方法で刃先を保護、耐久性がアップします。

センタードリル貫通時のカッターと被削材の接触を回避する方法

- 1 カッターを外して先にセンタードリルでセンター穴をあけておく。
- 2 カッターを取り付けてください。
- 3 先にあけたセンター穴をガイドに穿孔。
- 4 切削片が残った場合、カッターをシャンクより外す。

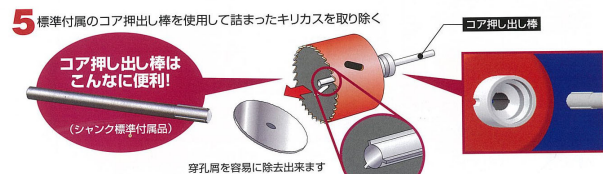

※コア押し出し棒はエスロックシャンクに標準付属しています。

替 ホールソーシャンク(EA822D、E用)

品番	仕様
EA822D-1	ストレート(10mm)
EA822D-2	SDS

SDSシャンクにも
付け替え可能