

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー (回転専用・湿式)

新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能に!



ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。さらに先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。また、バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。

切削クズの取り出しがカンタン！
効率の良い作業が可能です。



用途：磁器タイル他全てのタイルの穴あけ (厚さ20mmまで)

(★=売れ筋マーク)

適合機種

バッテリー式ドリル、バッテリー式振動ドリル (回転モード)
SDSプラスバッテリーハンマードリル (回転モード)
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステム



ホールソーをシャングに差し込むだけのカンタン操作。
カチッと音がしたら装着完了です。



スリーブをスライドするだけで、瞬時に取り外せます。
作業後の熱を持ったホールソーに触れる必要もありません。

パワーチェンジストレートシャング 10mm
バッテリー電動ドリル 10mm チェック用


パワーチェンジストレートシャング 13mm
バッテリー電動ドリル 13mm チェック用

パワーチェンジSDSプラスシャング
SDSプラス バッテリーハンマードリル用
※必ず回転モードでご使用ください。



磁器タイル用ダイヤモンドホールソー (刃先)
刃先径：19mm～83mmまで (回転専用・湿式)

diamond **HardCeramics**

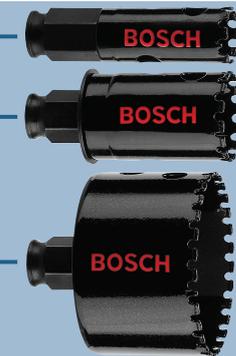

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー (刃先)

刃先径 (mmφ)	品番	
19	DHS-019C **	EA822H-19
20	DHS-020C *	EA822H-20
22	DHS-022C *	EA822H-22
25	DHS-025C *	EA822H-25
29	DHS-029C **	EA822H-29
32	DHS-032C **	EA822H-32
35	DHS-035C **	EA822H-35
38	DHS-038C **	EA822H-38
41	DHS-041C	EA822H-41
44	DHS-044C	EA822H-44
51	DHS-051C *	EA822H-51
54	DHS-054C	EA822H-54
57	DHS-057C	EA822H-57
60	DHS-060C	EA822H-60
64	DHS-064C	
65	DHS-065C *	EA822H-65
67	DHS-067C	
68	DHS-068C	EA822H-68
70	DHS-070C *	EA822H-70
76	DHS-076C	EA822H-76
79	DHS-079C	
83	DHS-083C	

パワーチェンジ シャング

品名	品番	
パワーチェンジストレートシャング 10mm	PWC-SR10 **	EA822H-101
パワーチェンジストレートシャング 13mm	PWC-SR13 *	EA822H-102
パワーチェンジSDSプラスシャング	PWC-SDS **	EA822H-103

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー用アクセサリ

位置決めガイド



正確な位置決めと垂直な穴あけをサポート。
平滑な面には、吸盤で固定可能です。
ポンプから供給された水が正確に
穿孔部分を冷却します。

品名	品番	
位置決めガイド	DHS-CG	

給水ポンプ



手動で加圧後、自動的に冷却水を供給。
給水高さ：最大1.5m
タンク容量：0.9L
1.8mホース付属

品名	品番	
給水ポンプ (1.8mホース付)	2 608 190 048	