

アクセサリ

穴あけ作業に必要なホールソーアーバーとアクセサリ

適合ホールソーサイズ (mm)	品番	タイプ	製品イメージ	全長 (mm)	アーバー長 (mm)	シャンク径 (mm)	最大径 (mm)	イモネジ6角レンチサイズ	特長	価格 (税抜)	アーバーアクセサリ						
											交換用 鉄鋼用センタードリル品番 (全長 mm) / 価格 (税抜)			超硬チップ付き センタードリル品番 (全長 mm) / 価格 (税抜)		アダプター ^{※4} 価格 (税抜)	センタードリル用イモネジ品番 価格 (税抜)
											NEW LXAH99414SPB (108mm) / ¥800 ステップセンタードリル 長さ調整式 (旧1L-2L) 用	T9098169 (96mm) / ¥800 ソリッドシャンク用	NEW LXAH99314SPB (87mm) / ¥800 ステップセンタードリル ソリッドシャンク用	LXAH99414CTPB (108mm) / ¥1,800 センタードリル 長さ調整式用	LXAH99314CTPB (83mm) / ¥1,600 ソリッドシャンク用	※1 30857AA1 ¥1,300	2910114 ¥80 ワンタッチアーバー用 セットスクリュー六角レンチ サイズ5/32
14-30	1779774	1L		126	62	13	19	1/8		2,500	○ ^{※2}	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	△ 32mm以上用	○
32-152	1779801	2L		134	76	13	38.5	1/8		4,000	○ ^{※2}	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	—	○
32-152	1779802	3L		134.5	76	13	38.5	1/8		4,500	○ ^{※2}	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	—	○
14-30	1779804	5L		114	51	10	19	1/8		2,600	○ ^{※2}	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	△ 32mm以上用	○
32-152	1779805	6L		114	59	10	38.5	1/8	ワンタッチ式アーバー	3,900	○ ^{※2}	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	—	○
14-30	NEW LXAH9938PBM	S5L		142	82	10	25	—	スナップバック機能 工具不要でセンタードリル交換可能	3,800	○ ^{※2}	—	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	—	○
32-152	NEW LXAH9912PBM	S2L		142	85	13	35	—		4,000	○ ^{※2}	—	○ ^{※3}	○ ^{※2}	○ ^{※3}	—	○
14-30	LX90005			59	6.35	17	3mm	6.35mm(1/4") インパクト軸		1,700	※再設計により、従来のセンタードリルでは新しいスナップバックアーバーに装着することができません。 ※新しいスナップバックアーバーのセンタードリルはすべてのレノックスホールソーアーバーに使用できます。						
32-38	LX90006			59	6.35	17	3mm	6.35mm(1/4") インパクト軸		1,700							

※1:スナップバック機能は17mm以上のホールソーに対応。
 ※2:37mm以上のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが長い場合があります。
 ※3:35mm以下のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが出ない場合があります。
 ※4:32mm以上のホールソー装着時に使用するアダプター。

プロツールループ 刃物の寿命が劇的に改善



- 切削時間を最大50%短縮
より滑らかにクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。
- 熱と摩擦の減少
水溶性なので汚れず、生分解が可能です。

品番	仕様	価格 (税抜)
68040LNX	170ml	2,500 (1本単価)

スナップバック・クイックチェンジ エクステンション

レノックスアーバー専用の延長バーです。これまで発売されているシャンク部分に窪みがあるタイプのアーバーで使用できます。根本側のリング部分を引いてアーバーを固定できます。

(注) インパクトドライバに直接取り付けすることはできません。

品番	全長 (mm)	価格 (税抜)
13mm ストレート用 (対応アーバー S2L・1L・2L・3L)		
※1 1852048	305	4,100
1852049	457	4,900
※1 3084655X	140	2,800
3084712X	300	2,900
※1 3084818X	450	4,000
10mm ストレート用 (対応アーバー 軸付タイプ S5L・5L・6L)		
※1 1852047	305	4,100
※1 3084310X	250	3,300

※1: 在庫希少

ホールソーアーバー・エクステンション用イモネジ


※一部軸付きホールソー製品のイモネジに関しまして、仕様変更前後で製品が混在しておりますので、ご購入前にイモネジサイズのご確認をお願いします。

品番	6角レンチサイズ	価格 (税抜)
※1 2910114	1/8	80




※シャンク部分がストレートタイプの1L, 2L では使用できません。


各部名称 (2Lタイプ)

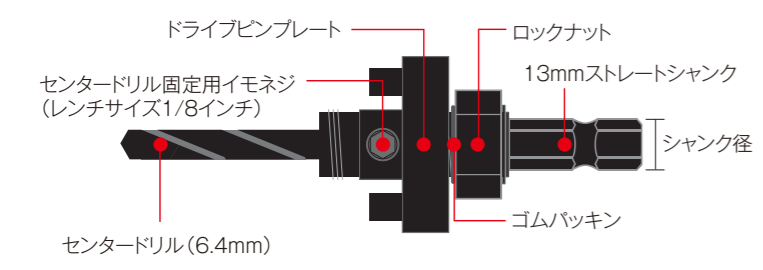


2Lタイプアーバー 使用法

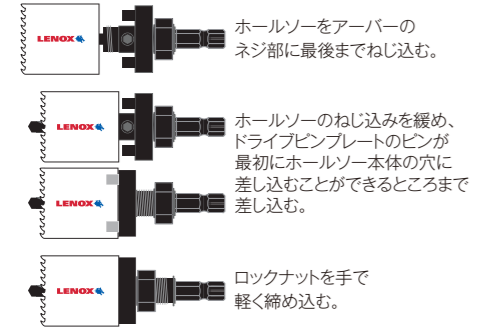

ワンタッチ式アーバー 使用法 (6L)

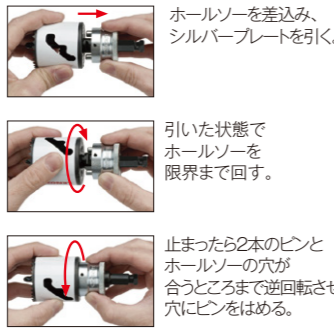

スナップバックアーバー 使用法 (S5L・S2L)

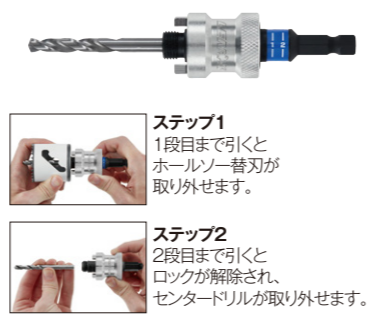

スナップバックアーバー使用法動画

ワンタッチ式アーバー S2L/6L使用法動画

2L使用法動画

ワンタッチ式アーバー S5L使用法動画