


EA823LY(超硬チップ付ホールソー-セット)

- ・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
- ・超硬チップは独自の3方向研磨のため切り粉が細か排出性が抜群です。
- ・穴あけ深さは最大38mmまで可能
- ・つばがないので貫通します。
- ・ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等幅広く対応できます。
- ・ホールソーとアーバーが取り替え式になっているので経済的です。

CARBIDE TIPPED TOOTH DESIGN

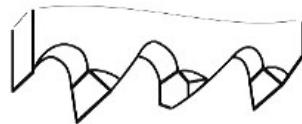


TRIPLE CHIP GRIND



CROSS SECTION

(単位 mm)

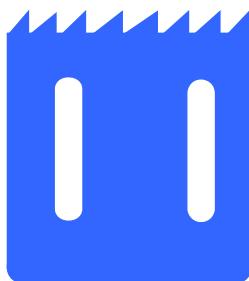

EA823LZ-22
EA823LZ-29
EA823LZ-32

EA823LZ-35
EA823LZ-51
EA823LZ-65

EA823L-4A
EA823LZ-1

材質別使用回転数/分(参考値)

	アルミニウム	プラスチック	ファイバーグラス	セラミック タイル	パーティクル ボード	いもの	フォーマイカ	コンピュータ フローリング
EA823LZ-22	1500	2940	210	430	2940	350	180	470
EA823LZ-29	1100	2290	170	330	2290	270	140	370
EA823LZ-35	900	1870	140	270	1870	220	110	300
EA823LZ-51	600	1290	90	190	1290	150	80	210

(一部資料)