


# アクセサリ

穴あけ作業に必要なホールソーアーバーとアクセサリ

適合ホールソーサイズ (mm)	品番	タイプ	製品イメージ	全長 (mm)	アーバー長 (mm)	シャンク径 (mm)	最大径 (mm)	イモネジ6角レンチ	特長	価格 (税抜)	アーバーアクセサリ						
											交換用 鉄鋼用センタードリル品番 (全長 mm) / 価格 (税抜)		超硬チップ付き センタードリル品番 (全長 mm) / 価格 (税抜)		アダプター 価格 (税抜)	センタードリル用 イモネジ品番 価格 (税抜)	
14-30	1779774 <b>EA823L-4A</b>	1L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	126	62	13	19	1/8		2,500	NEW EA823L-1A LXA99414PB (108mm) / ¥800 センタードリル長さ調整式 (旧1L・2L) 用	EA823L-10 T9098169 (96mm) / ¥800 ソリッドシャンク用	NEW EA823LX-1A LXA99314PB (83mm) / ¥800 ソリッドシャンク用	NEW EA823LZ-1A LXA99414CTPB (108mm) / ¥1,800 センタードリル長さ調整式用	NEW LXA99314CTPB (83mm) / ¥1,600 ソリッドシャンク用	30857AA1 ¥800	2910114 ¥80 ワンタッチアーバー用センタードリル6角レンチ サイズ: 32
32-152	1779801 <b>EA823L-5C</b>	2L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	134	76	13	38.5	1/8		4,000	○ #2	○ #3	○ #2	○ #3	○ #3	—	○
32-152	1779802 <b>EA823L-5A</b>	3L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	134.5	76	13	38.5	1/8		4,500	○ #2	○ #3	○ #2	○ #3	○ #3	—	○
14-30	1779804	5L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	114	51	10	19	1/8		2,600	○ #2	○ #3	○ #2	○ #3	△ #3 32mm以上用	○	
32-152	1779805 <b>EA823L-7A</b>	6L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	114	59	10	38.5	1/8	ワンタッチ式アーバー	3,900	○ #2	○ #3	○ #2	○ #3	—	○	
14-30	NEW LXA9938PBM	S5L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	142	82	10	25	—	スナップバック機能 工具不要でセンタードリル交換可能	3,800	○ #2	○ #3	○ #2	○ #3	—	○	
32-152	NEW LXA9912PBM <b>EA823L-5SA</b>	S2L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXA99314PB <b>EA823LX-1A</b>	142	85	13	35	—		4,000	○ #2	○ #3	○ #2	○ #3	—	○	
14-30	LX90005 <b>EA823L-201</b>		※本体のみ (鉄鋼用センタードリルは別売りになります) ※鉄鋼用センタードリル品番: T9098169 <b>EA823L-10</b>	59	6.35	17	3mm	6.35mm(1/4") インパクト軸		1,700	※再設計により、従来のセンタードリルでは新しいスナップバックアーバーに装着することができません。 ※新しいスナップバックアーバーのセンタードリルはすべてのレノックスホールソーアーバーに使用できます。						
32-38	LX90006 <b>EA823L-202</b>		※本体のみ (鉄鋼用センタードリルは別売りになります) ※鉄鋼用センタードリル品番: T9098169 <b>EA823L-10</b>	59	6.35	17	3mm	6.35mm(1/4") インパクト軸		1,700							

※1: スナップバック機能は17mm以上のホールソーに対応。  
 ※2: 37mm以上のハイメタルホールソーを使用する際にセンタードリルが長い場合があります。  
 ※3: 3.35mm以下のハイメタルホールソーを使用する際にセンタードリルが出ない場合があります。  
 ※4: 32mm以上のホールソー装着時に使用するアダプター。

## 各品名称 (2Lタイプ)

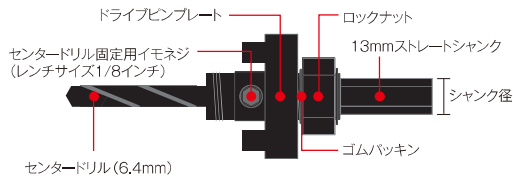

## プロツールループ


刃物の寿命が劇的に改善




- 切削時間を最大50%短縮  
より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。
- 熱と摩擦の減少  
水溶性なので汚れず、生分解が可能です。

品番	仕様	価格 (税抜)
68040LNX	170ml	1,600 (1本単価)
EA921SA-1A		

## 2Lタイプアーバー 使用方法

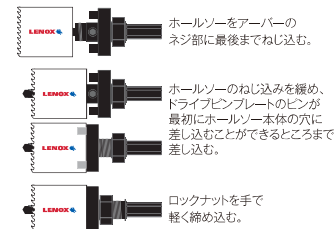

## ワンタッチ式アーバー 使用方法 (6L)

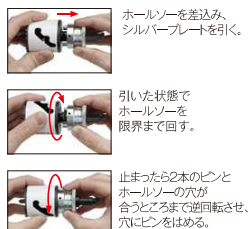

## スナップバックアーバー 使用方法 (S5L・S2L)



NEW

スナップバックアーバー 使用方法動画

ワンタッチ式アーバー S2L/6L 使用方法動画

ワンタッチ式アーバー S5L 使用方法動画

## スナップバック・クイックチェンジ エクステンション

レノックスアーバー専用の延長バーです。これまで発売されているシャンク部分に窪みがあるタイプのアーバーで使用できます。根本側のリング部分を引いてアーバーを固定できます。  
 (注) インパクトドライバに直接取り付けすることはできません。

品番	仕様	全長 (mm)	価格 (税抜)
<b>13mm ストレート用 (対応アーバー S2L・1L・2L・3L)</b>			
EA823L-211	1852050	140	3,400
EA823L-212	1852048	305	4,100
EA823L-213	1852049	457	4,900
EA823L-2	3084655X	140	2,800
EA823L-3	3084712X	300	2,900
EA823L-3L	3084818X	450	4,000
<b>10mm ストレート用 (対応アーバー 軸付タイプ S5L・5L・6L)</b>			
EA823L-201	1852047	305	4,100
EA823L-2L	3084310X	250	3,300



※シャンク部分がストレートタイプの1L、2Lでは使用できません。

## ホールソーアーバー・エクステンション用イモネジ

※一部軸付きホールソー製品のイモネジに関しまして、仕様変更前後で製品が混在しておりますので、ご購入前にイモネジサイズのご確認をお願いします。

品番	6角レンチサイズ	仕様	価格 (税抜)
2910114	1/8	単品アーバー用 (インパクト軸除く) 軸付きホールソー14mm~30mm用交換用イモネジ イモネジサイズ: 1/4-28 UNF×1/4	80
14950SSARBOR	4mm	軸付きホールソー32mm~152mm用 イモネジサイズ: M8-1.25×6.0mm	100
2911151624LNX	5/32	エクステンション用 (55/12/18/10X) 固定用イモネジ (1個入)	90