


超硬付パイプ用ホールソー EA823MC-16~80

～ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能～

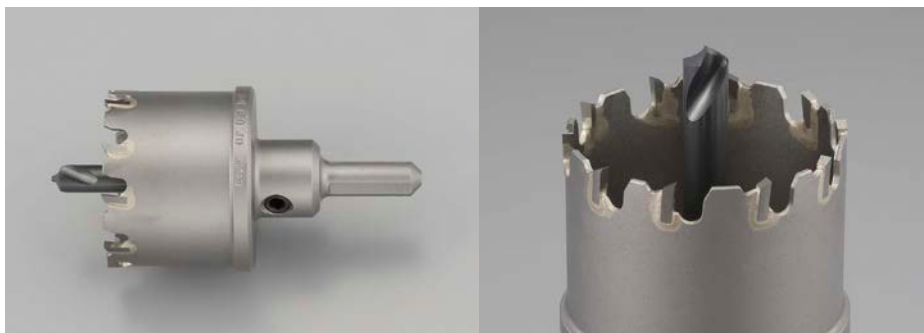

- ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面をもつ材料への穴あけ作業に
- 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
- 塩ビ管、金属系サイディングボード、FRPにも
- センタードリル：コバルトハイス

回転専用

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	ふところ 深さ(mm)	刃数 (枚)	シャンク (mm)	
EA823MC-16	16	86	35	3	6.5	
EA823MC-18	18					
EA823MC-19	19					
EA823MC-20	20					
EA823MC-21	21				4	10
EA823MC-22	22					
EA823MC-23	23					
EA823MC-25	25					
EA823MC-27	27					
EA823MC-28	28					
EA823MC-30	30					
EA823MC-32	32					
EA823MC-33	33					
EA823MC-34	34					
EA823MC-35	35					
EA823MC-36	36					
EA823MC-38	38					
EA823MC-40	40					
EA823MC-42	42					
EA823MC-45	45					
EA823MC-48	48					
EA823MC-50	50					
EA823MC-55	55					
EA823MC-60	60	111	60	12	13	
EA823MC-65	65					
EA823MC-70	70					
EA823MC-70	70					
EA823MC-80	80					

※ ——— は廃番商品です