



[六角軸]ステンレス用ドリル EA824NP-120~160

◇用途◇ ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック

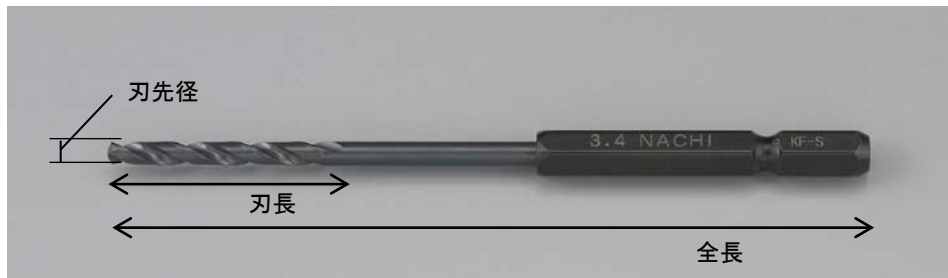

- 六角シャンク…6.35mm
- 材質…Co-HSS(コバルトハイス)
- シンニング付き ●先端角…135°

六角シャンク

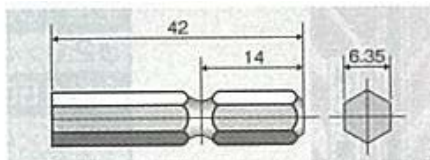

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用下さい。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。

品番	サイズ(mm)		
	刃先径	全長	刃長
EA824NP-120	2.0	85	20
EA824NP-121	2.1		
EA824NP-122	2.2	88	23
EA824NP-123	2.3		
EA824NP-124	2.4	91	24
EA824NP-125	2.5		
EA824NP-126	2.6	94	26
EA824NP-127	2.7		
EA824NP-128	2.8	97	27
EA824NP-129	2.9		
EA824NP-130	3.0	101	29
EA824NP-131	3.1		
EA824NP-132	3.2	103	31
EA824NP-133	3.3		
EA824NP-134	3.4	106	33
EA824NP-136	3.6		
EA824NP-137	3.7		
EA824NP-138	3.8	109	36
EA824NP-139	3.9		
EA824NP-140	4.0	113	38
EA824NP-141	4.1		
EA824NP-142	4.2	116	39
EA824NP-143	4.3		
EA824NP-144	4.4	119	41
EA824NP-145	4.5		
EA824NP-146	4.6	116	52
EA824NP-147	4.7		
EA824NP-148	4.8	123	57
EA824NP-149	4.9		
EA824NP-150	5.0	123	57
EA824NP-152	5.2		
EA824NP-155	5.5	123	57
EA824NP-158	5.8		
EA824NP-160	6.0	123	57