




EA824WG-3~WG-35 木工用ショートビット



- 回転専用
- 材質…工具鋼

<仕様>

	品番	穴あけサイズ	全長	適正回転数	六角軸径
取扱い中止	EA824WG-3	3mm	80mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-4	4mm	80mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-5	5mm	90mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-6	6mm	90mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-7	7mm	90mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-8	8mm	90mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-9	9mm	100mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-10	10mm	100mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-11	11mm	100mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-12	12mm	100mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-13	13mm	120mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-14	14mm	120mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-15	15mm	120mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-16	16mm	120mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-18	18mm	120mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-19	19mm	120mm	3000rpm以下	6.35mm
取扱い中止	EA824WG-20	20mm	130mm	1500rpm以下	10mm
取扱い中止	EA824WG-25	25mm	130mm	1500rpm以下	10mm
取扱い中止	EA824WG-30	30mm	130mm	1500rpm以下	10mm
	EA824WG-35	35mm	140mm	1500rpm以下	12mm

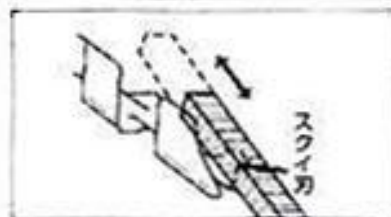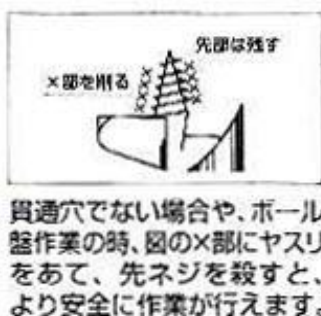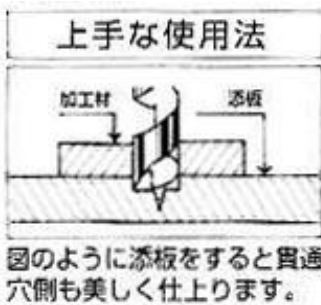

刃先が摩耗した時、ケガキ刃・スクイ刃の内側にヤスリをあてて下さい。