

EA825W-1(ステップドリル)

サイズ

全長 76mm

シャンク径 6.4mm

ドリル長 44mm

適合サイズ: 3.2・4.0・4.8・5.6・6.4・7.1・7.9
8.7・9.5・10.3・11.1・11.9・12.7mm

(単位 mm)



材質

HSS(チタンコーティング)

HSSのみよりも長寿命

適合電動機


電気ドリル(回転専用で使用)

用途

薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 (ステンレスの連続穴あけには向いていません)

特長

2枚刃なので早く切れ、長持ち。

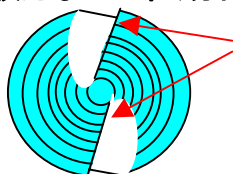

刃

- 二枚刃で切り込んでいくので平行が保たれてバランスが取れる。
- バリが少なくきれいな穴。

段深さ 3.2mm

センターポンチ、下穴は不用。すべらず正確に穴が開きます。

3面シャンクはチャックの中でスリップしません。

既存穴の拡大とバリ取に

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス