


EA826NA-12,-12A~12E ダイヤモンド精密組ヤスリ



5形状セット品番:EA826NA-12


- セット内容…平・半丸・三角・角・丸 (EA826NA-12A~12E)
- 全長…140mm ●粒度…#150
- 刃長…40mm ●軸径…φ2.5mm 総重量…39g

単品品番(セット内容):EA826NA-12A~12E(1本入)

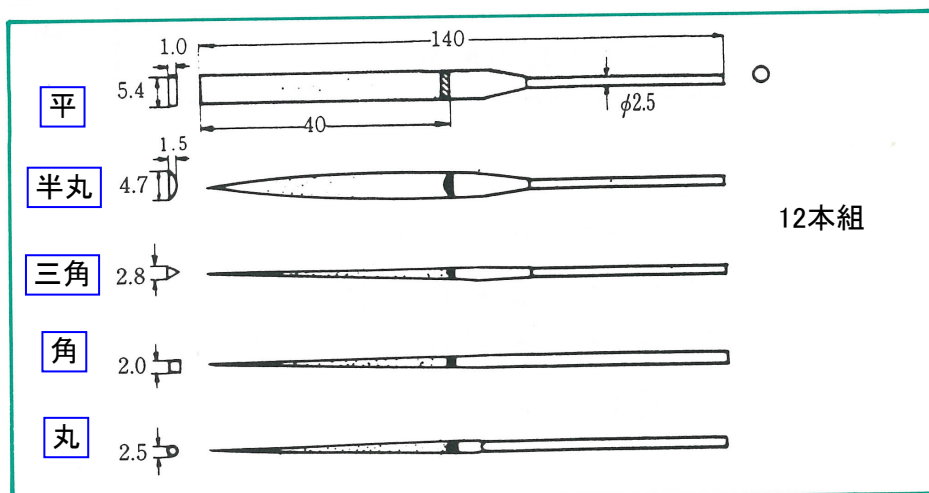

品番	形状
EA826NA-12A	平
EA826NA-12B	半丸
EA826NA-12C	三角
EA826NA-12D	角
EA826NA-12E	丸

12本組※組数はヤスリの本数ではなく
サイズを表す数値です。

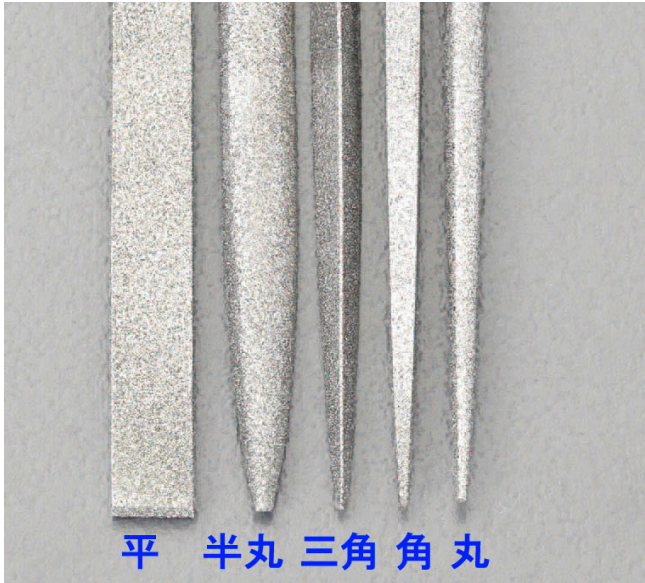

ダイヤモンドヤスリの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。
この方が乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目づまりの著しい時はダイヤモンドの部分を硝酸溶液に数秒浸し、
水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、
寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には
使用しないでください。

目づまりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
- ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。

注意：ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤモンドの脱落の原因になります。