




EA827A-1,EA827A-1B,EA827A-2,EA827A-2B,EA827A-3,EA827A-3B サークルカッター、替センタードリル、替刃

- ・φ40～φ200mmまでの大きな穴あけに
- ・30mm厚まで穴あけ可能
- ・バランスの良い2枚刃で安全に作業を行えます。
- ・刃先は非常に鋭利で、切削性、耐久性抜群です。
- ・穴径調整は蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK
- ・適応機種：電気ドリル、ボール盤
- ・チャック径：10mm以上

- ・刃材質 …… ハイス鋼
- ・穴あけ範囲 …… 40φ～200φmm
- ・穴あけ深さ …… 30mmまで
- ・適応材質 …… 木材、石膏ボード、プラスチック等

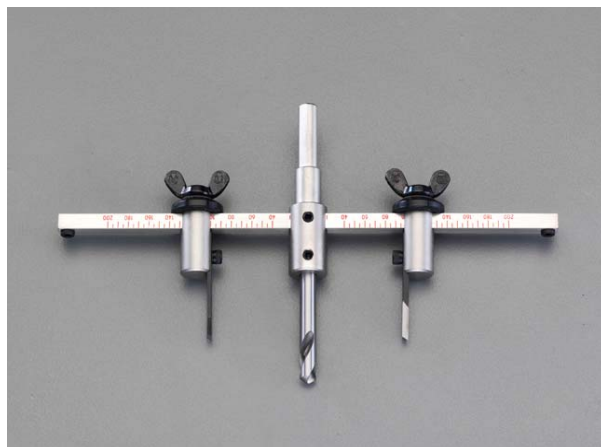

30mm厚以上の穴あけ時は
センタードリルの先端が
材料貫通後、裏側より
穴あけしてください。
(ただし、50mm厚まで)

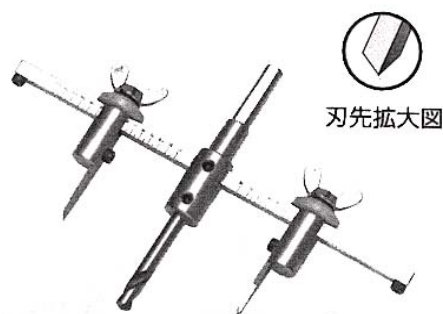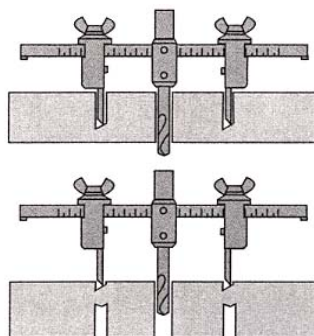

品番	仕様	適用	重量
EA827A-1	本体(刃:ハイス鋼)	木工用	380g
EA827A-1B	本体(超硬チップ付)	硬質建材用	
替部品			
EA827A-2	替センタードリル(1本)		
EA827A-2B	替センタードリル(超硬チップ付)(1本)		
EA827A-3	替刃(ハイス鋼・2枚入)		
EA827A-3B	替刃(超硬チップ付・2枚入)		

※低速で使用してください

■木材への穴あけ適正回転数

穴径サイズ(mm)	φ40～50	φ50～120	φ120～200
適正回転数(rpm)	900	900～400	300以下

