


バイメタルホルソーご使用方法

【用途】

- 石膏ボードなど天井材の穴あけ
- 軽天下地の加工
 - ※軽天下地は、最後まで切断しないでください。破損の原因になります。残った軽天下地は、軽天ハサミなどで切ってください。

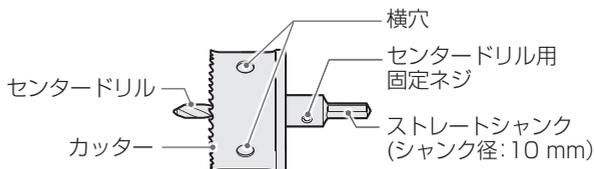

・カッターはストレートシャंकのネジ部に固定されています。

【仕様】

EA827AP-16

EA827AP-17

品番	EZ9DX065	EZ9DX075	EZ9DX100
刃径	φ65	φ75	φ100

センタードリル(バイメタルホルソー用)

品番 EZ3582L7101

EA827AP-18

【回転数目安】


当社充電ドリルドライバーの低速モード(約500回転/分以下)

お願い

- カッターにゆるみが発生した場合は、しっかりとカッター部を締め付けてゆるみをなくしてからご使用ください。
- 空回しでのスイッチ入り/切りは、カッターのゆるみにつながるのを避けるようにしてください。
- カッター内につまった切りくず(部材)は、カッターの横穴より細いものなどを差し込みながら押し出して取り除いてください。

【センタードリルの交換方法】

- T型六角レンチでセンタードリル用固定ネジをゆるめる
- センタードリルを交換する
- センタードリル用固定ネジをしっかりと締め付ける

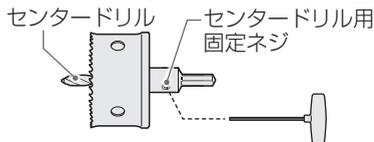

警告



必ず守る

- 保護めがねを使用する。
作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- 切断部位に釘、ネジ等の異物がないか確認する。
刃がかけてけがのおそれがあります。



禁止

- 使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけない。
けがのおそれがあります。
- 作業直後は刃物・切りくずに触れない。
高温になっており、やけどをするおそれがあります。
- 回転部に触れない。
けがのおそれがあります。
- 連続使用はしない。
刃の温度が上昇して低温やけどのおそれがあります。



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
けがのおそれがあります。

注意



必ず守る

- **作業場は、いつもきれいに保つ。**
ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- **使用しない場合は、きちんと保管する。**
乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- **きちんとした服装で作業する。**
 - ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれるおそれがあるので、着用しないでください。
 - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をおすすめします。
 - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- **安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保つ。**
 - ・常に乾かしてきれいな状態を保つようにしてください。
- **油断しないで十分注意して作業を行なう。**
 - ・当社充電工具を使用する際は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・常識を働かせてください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
- **損傷した部品がないか点検する。**
 - ・使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・部品交換は、取扱説明書の指示にしたがってください。
- **カッターがストレートシャンクにしっかりと締まっているか確認の上、作業を開始する。**
しっかりと取り付けないとはずれてけがをするおそれがあります。
- **高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめる。**
材料や本体などの落下による事故のおそれがあります。



禁止

- **無理して使用しない。**
 - ・安全に能率よく作業するために、能力に合った速さで作業してください。
 - ・モータがロックするような無理な使いかたはしないでください。
- **指定された用途以外に使用しない。**
石膏ボード、ケイカル板、軽天下地、木質材専用です。
- **無理な姿勢で作業をしない。**
常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。