

天井材の穴あけに シャンク径(φ10mm)

FH-150(石膏ボード・合板用)  
・切削径(φ47~φ150mm)



FH-200N(石膏ボード・合板用)  
・切削径(φ50~φ200mm)



FH-250(石膏ボード・合板・ケイカル板用)  
・切削径(φ50~φ250mm)




FH-350(石膏ボード専用)  
・切削径(φ100~φ350mm)



フリーホルソー<sup>®</sup>

- ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。)
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
- FH-150、200NIは寸法調整が簡単に行える、両刃同時調整式です。
- 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
- 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
- 防塵クッションは取替え可能。
- FH-150、200NIはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単に行えます。)

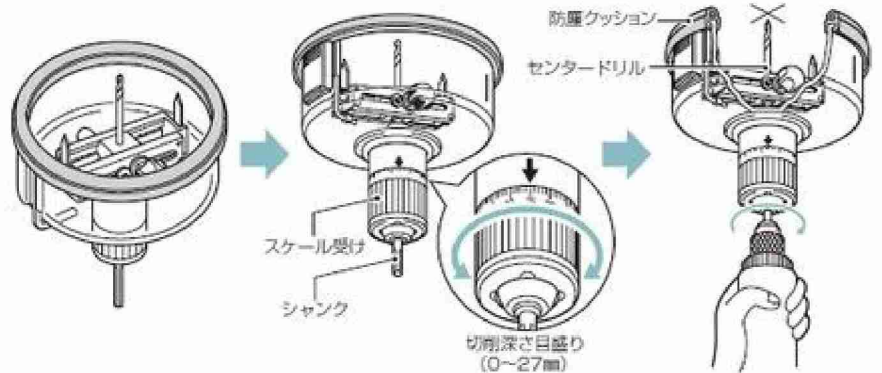

- ①フレームを移動させ径を調整して下さい。
- ②スケール受けを回し板厚に合わせて、深さを調節して下さい。
- ③穴のセンタードリルを当て切り抜いて下さい。



(ご注意)

- 切削時は絶対にフリーホルソーを持たないで下さい。
- FH-350は必ずハンド付電動ドリルをご使用下さい。
- インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないで下さい。(破損の恐れがあります。)
- FH-1Hの切削穴径はフリーホルソー標準装備刃より約2~3mm小さくなります。

EA827AR-1

| 品番                       | 適用   |
|--------------------------|--|
| FH-150<br>(石膏ボード<br>合板用) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ47~φ150mm)</li> <li>●切削対象材                             <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(27mm迄)</li> <li>●合板(12mm迄)</li> </ul> </li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃2枚付</li> <li>●掃除用ハケ付</li> </ul> |

EA827AR-2

|                           |   |
|---------------------------|---|
| FH-200N<br>(石膏ボード<br>合板用) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ50~φ200mm)</li> <li>●切削対象材                             <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(27mm迄)</li> <li>●合板(12mm迄)</li> </ul> </li> <li>※切削径150mmを超える場合は、5.5mm迄</li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃2枚付</li> <li>●掃除用ハケ付</li> </ul> |
|---------------------------|---|

EA827AR-3

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| FH-250<br>(石膏ボード<br>合板<br>ケイカル板用) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ50~φ250mm)</li> <li>●切削対象材                             <ul style="list-style-type: none"> <li>●石膏ボード(27mm迄)</li> <li>●合板・ケイカル板(12.5mm迄)</li> </ul> </li> <li>※切削径150mmを超える場合は、5.5mm迄</li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃1組入(超硬刃)</li> </ul> |
|-----------------------------------|---|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| FH-350<br>(石膏ボード<br>専用) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●切削径(φ100~φ350mm)</li> <li>●切削対象材(石膏ボード...27mm迄)</li> <li>●シャンク径(φ10mm)</li> <li>●センタードリル径(φ6mm)</li> <li>●替刃2枚付</li> </ul> |
|-------------------------|--|