


EA829AB-6.5-38 タップレンチ

○ タップ用ハンドル

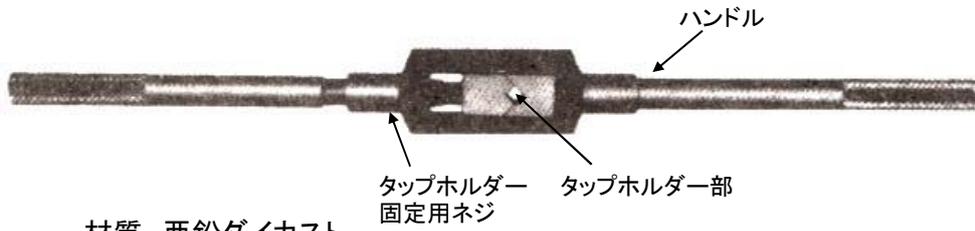

材質 亜鉛ダイカスト

	呼び寸法(m/m)	使用寸法	角対辺寸法	全長(m/m)	重量(g)
EA829AB-6.5	0(6.5)	M 1~6	2.3~6mm	170	93
EA829AB-10	4(10.0)	M 1~10	2.5~8mm	200	150
EA829AB-13	5(13.0)	M 4~13	3~10mm	260	254
EA829AB-19	6(20.0)	M 6~20	5~13mm	350	571
EA829AB-25	7(25.0)	M 10~25	6~16mm	460	928
EA829AB-32	7 1/2(32.0)	M 19~32	7~23mm	780	2750
EA829AB-38	8(38.0)	M 19~38	8~28mm	900	4600