

ネジ修正アダプター EA829MS-3 ~ -50



ダイス付



本体

## 全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に

- ・工具接続タイプ
  - ・いろいろなサイズのネジに対応可能
  - ・止めネジ用の六角棒レンチが付属しています。
- ・2009年6月21日、ダイス外径25mmタイプ発売
  - ・2009年10月21日、ダイス外径38mmタイプ発売
  - ・2010年9月1日、ダイス外径50mmタイプ発売(ダイス付タイプはご用意しておりません)
  - ・2010年9月27日 新サイズNA-50を掲載したカタログのpdfをアップしました。  
EA829MS-50



ラチェットレンチ等に装着



ローレット部を持って早廻し




ダイスの刻印が見えるようにネジ修正アダプター本体に入れ、止めネジで固定する。



ラチェットレンチ等に差し込み、ネジ部にまっすぐにダイスを押し当ててゆっくり回す。



修正が終わったら、逆回転させてダイスを抜く。

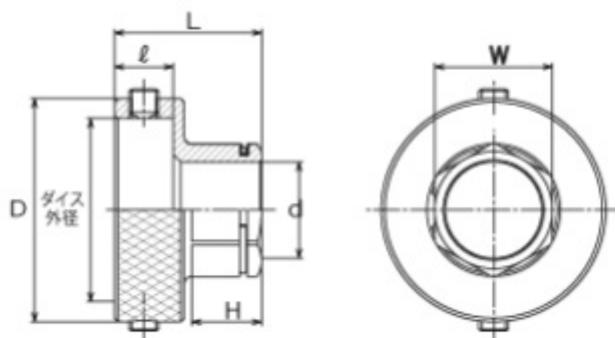

JANコード	製品番号	適応ネジ径	D	d	W	H	ℓ	L	重量	
895592	NA-25-3	W3/8	35	12.5	17	12	9	26	85g	EA829MS-3
895837	NA-25	ダイス外径 25mm用	35	12.5	17	12	9	26	65g	EA829MS-25
895622	NA-38- M16	M16×2.0	49	16.5	24	15	13	33	220g	EA829MS-16
895882	NA-38	ダイス外径 38mm用	49	16.5	24	15	13	33	150g	EA829MS-38
810502	NA-50	ダイス外径 50mm用	61	26.3	32	19	16	40	220g	EA829MS-50

製品番号	止めネジ
NA-25-3	M6 (六角穴対辺3mm)
NA-25	M6 (六角穴対辺3mm)
NA-38-M16	M6 (六角穴対辺3mm)
NA-38	M6 (六角穴対辺3mm)
NA-50	M8 (六角穴対辺4mm)

※ JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。

製品番号 NA-25-3 NA-25 NA-38-M16 NA-38 NA-50



## 各種アイコンについて



パテント所有



パテント申請中



ステンレス製



手動



絶縁



シャンク圧入



電動ドリル



インパクトドリル



インパクトレンチ



深穴ソケット



3枚合わせ



軽量設計



12角サーフェイス



6角サーフェイス



選べるパッケージ



ガタ無しウォーム



6角シャンク