


EA841MD
(チップソー切断機)

○ 切断角度	0°	45°
○ 能力		
丸パイプ	φ 115	φ 76
角パイプ	□100	□75
L形鋼	125X75	75X100
丸棒	φ 32	φ 25

- 電源 单相 100V
- 電流 15A
- 出力 1450W
- 回転数 1300min⁻¹
- バイス開き 128mm
- 重量 19.0kg
- コード 2芯 45m

- 二重絶縁
- ブレーキ付
- スピンドルロック付

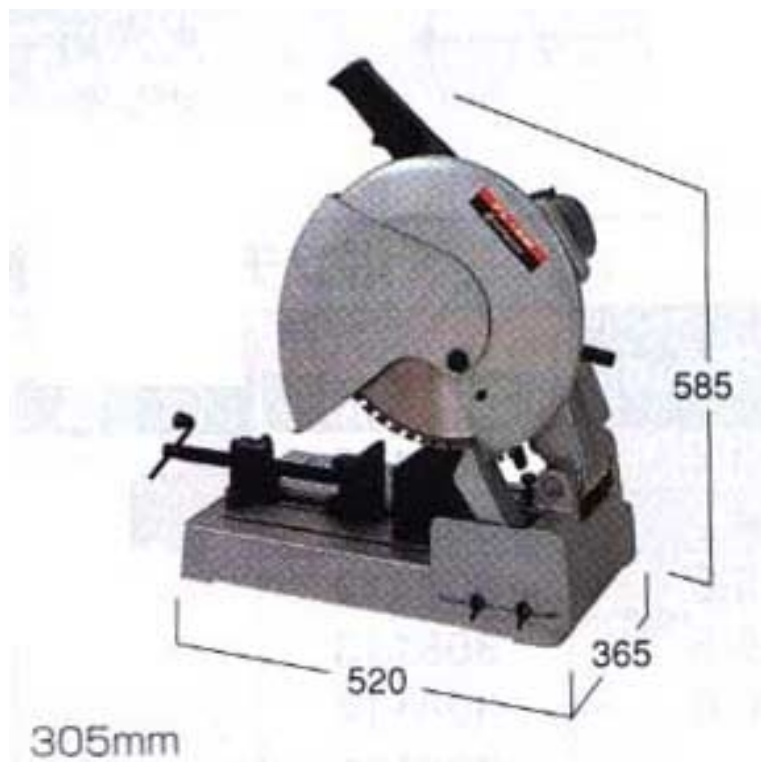

○ 丸ノコ φ 305mm 穴径 25.4mm