

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立ロータリバンドソー 定置形

123mm CB 13FB形



二重絶縁

4 966376 228010

操作しやすい前面操作パネル採用

材料に合わせた周速で帯のご寿命をのばす定速度制御付

R O T A R Y B A N D S A W



※
クラス最小
全長
603
mm

※
クラス最軽量
18
kg

未来が変わる。
日本が変わる。



日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ

※2013年8月現在 当社調べ

HITACHI

使いやすい機能搭載で高精度な切断作業を実現!!

※ セリヘッド間隔調整機構



セリヘッドの間隔を調整することで切断精度をより向上させます(移動範囲45mm)

※ 直角~45°までの切断が可能



角パイプの45°切断

アングルの切断

4段階荷重切替機構付 LEDライト付 ワンタッチバイス採用 テンションハンドル付(のこ刃張り調整) コンター機能搭載


※ 仕様

形名		CB 13FB
最大切断寸法	直角	丸パイプ φ123mm
		角パイプ 幅105×高さ105mm
	45°	丸パイプ φ50mm
		角パイプ 幅50×高さ50mm
帯の寸法		周長1,260×幅12.5×厚さ0.5mm
帯の周速		0.4~1.3m/s {25~80m/分}
電源・電圧		単相交流 50/60Hz・100V
電流		3.5A
モーター		単相直巻整流子モーター
消費電力		340W
機体寸法		幅603×高さ324×奥行289mm
質量		18kg
コード		2心・2.5m
標準付属品		帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー

● 定寸ストップバ



コード No.327732

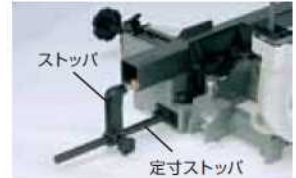

定寸ストップバを使用して材料を同じ長さに切断することができます。

● 補助ローラ



コード No.0030-9450

● ギャオイル

ギャオイル No.150(1L)
コード No.998908

※ 別売部品 (CB 13FA (旧形)・CB 13FB共用)

● 帯のこ刃(寸法:周長1,260×幅12.5×厚さ0.5mm)

帯のこNo.	材質	山数/インチ	すくい角	コードNo.
1	合金	24	0°	0032-7160
2		18	5°	0032-7161
3		14		0032-7162
4		10		0032-7163
5		8		0032-7164
6		6	0°	0032-7165
7	ハイス (マトリックスII)	18	5°	0032-7166
27		18	0°	0032-7170
8		14	5°	0032-7167
28		14	0°	0032-7171
9	ハイス	10	5°	0032-7168
10		8		0032-7169

● 帯のこ選定表(□の帯のこ切断荷重を設定して下さい)

帯のこ種類・山数(山/インチ)	合金						ハイス			
	24山	18山	14山	10山	8山	6山	18山	14山	10山	8山
帯のこNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
帯材料・肉厚(mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
鋼材 (丸棒・形鋼)	3以下	軽	中				中			
	3~6		重	重			重	重		
	6~10			重	重			重	重	
炭素鋼管 (ガス管)	10~60				重	重				重
ステンレス 合金鋼などの 難削材	1.2以下						軽			
	1.3~4						軽	中		
	4~10							重	重	
	10~60									重

※「最軽荷重」は通常プラスチックの切断にご使用下さい。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」



WEB
カタログに
アクセス

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-8020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822
☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSはおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店