

EA851AN-1

2枚刃式チップソー切断機

YAMASHIN

W-CUTTER

ダブルカッター

オールマイティ

2枚刃で切れる!

握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。

丈夫でお手入れのしやすいアルミダイカストカバー。

部材に切り込みやすいローラー採用。

安全性にも配慮ロックスイッチ採用。

木材・アルミ・塩ビも切断。

世界で初めて、鉄・木材・アルミなど切断できるチップソーを自社開発したヤマシンからオールマイティチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機が登場!!



※世界に先駆けて、多様な材切断チップソー「オールマイティ」を2003年より今まで、自社開発・製造販売をしています。



部材に窓を開ける事もできる。



卵を使ったテスト画像です。

低振動で真上からの部材切断もできる。

壁面などへの垂直作業もできる。



ムービー公開中!



スマホで今すぐアクセス


取り回しが良い
軽量設計

約 **2.5 kg**

最大切込み深さ

18mm~20mm

※最大切り込み深さは、垂直切断時18mm、通常切断時20mmの切り込み時の深さとなります。
※本製品はステンレス材の切断には対応していません。

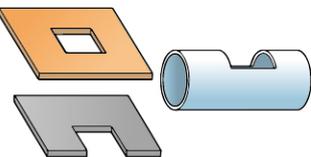


窓開け・穴開け・コの字カット
自在に使える
便利な工具です。

YAMASHIN 山真製鋸 株式会社

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642

 ※掲載商品の仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます。
※掲載の製品写真は、印刷の関係で実際とは異なる場合がございます。
※商品のご注文・お問い合わせは、弊社営業または、各代理店窓口にて承っております。



※このカタログの記載内容は、2013年9月現在のものです。

Copyright ©YAMASHIN SEIKYO CO.,LTD. All Rights Reserved.

お問い合わせ

お気軽にお電話ください!
最新情報はメール配信に登録ください!
登録無料



0120-205-888

平日:AM9:00~PM5:00まで



FAX: 053-468-6370

info@yamashinseikyo.co.jp



PRO NEWS

登録無料
メール会員登録

ホームページ **YAMASHINSEIKYO.COM**

2枚刃式チップソー切断機 **ダブルカッター オールマイティ**

純正刃・替刃: **ダブルブレード オールマイティ**



本体

W-CUTTER
YAMASHIN
ダブルカッター
オールマイティ



軽量設計 約**2.5kg**
最大切込み深さ **18mm~20mm**
多種材切断
オールマイティチップソー装着



■ダブルカッター オールマイティ / 2枚刃式チップソー切断機 製品仕様

品番	EA851AN-1	JANコード	4534587 139007
切断用途	多種材切断 木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時		
電源	AC 100V	純正チップソー寸法	
周波数	50/60Hz	(A)1番目	(B)2番目
消費電力	800W (最大)	外径	90 mm
回転数	7,500 min ⁻¹	刃厚	1.6 mm
寸法	H180 mm × D160 mm × W300 mm	刃数	24 P
質量	2.5 kg	特殊内径 / オールマイティチップ使用	
コード長	2 m	最大切込み深さ	
定格時間	30分	18 mm~20 mm	
規格	<input type="checkbox"/> 二重絶縁 電気用品安全法 (PSE マーク) 対応	本体にチップソー 1 組装着済み	
付属品	六角レンチ / 潤滑ワックス ×10 本		



本体背面



潤滑ワックス

本体

六角レンチ

ハンドル

六角レンチは、本体コード付け根部に保管できます。

本体 1年保証

W-CUTTER ALMIGHTY

■ダブルブレード オールマイティ / 純正チップソー(替え刃)

W-BLADE
YAMASHIN
ダブルブレード
オールマイティ


品番	EA851AN-11
仕様	外径90mm × 刃数24P (A.B 2枚 1組)
JANコード	4534587 139106
特長	オールマイティチップ
切断用途	多種材切断 / 木材・鉄・アルミ・塩ビ



A (1番目)



B (2番目)

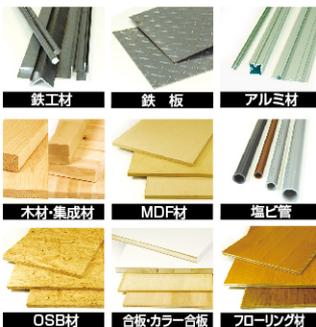

鉄工材 鉄板 アルミ材

木材・集成材 MDF材 塩ビ管

OSB材 合板・カラー合板 フローリング材

替え刃

W-BLADE ALMIGHTY

■スティックワックス



品番	EA851AN-20
JANコード	4534587 139120
入数	10本

潤滑ワックス
STICK WAX

