

EA851PA-1A

商品特長

18Vパワーで切れ味豪快



アングル鋼 (40×40mm) でもスピーディ。



コンパネ長尺切りもラクラク。

取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり

電池切れの心配を軽減し、高所作業も軽快。

充電1回あたりの作業量 (18V 5.0Ah LJタイプ EZ9L54使用時)



アングル鋼 (40×40mm、
t3mm) 約230本



水道管 (塩ビライニング銅
管、Φ34mm、t4.7mm)
約70本



ハンガーレール (40×30m
m、t1.6mm) 約150本



軽天材 (50×19mm、t0.
5mm) 約760本



鉄板 (450mm、t1.
6mm) 約25枚



コンパネ (900m
m、t12mm) 約12
0枚



角材 (45×45mm)
約300本







窯業系サイディング
(455mm、t16m
m) 約200枚



塩ビ管 (Φ38mm、
t3.5mm) 約210本

さまざまな現場・材料に、これ1台

周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。

<p>① ダストケース集じん</p>	<p>② 後方に排出※1</p>	<p>③ 集じん機に接続※2</p>
		
<p>ダストケースで切り粉の飛散を防止。</p>	<p>ダストケースを外すと多量の切り粉を後方に排出できます。</p>	<p>市販の集じん機に接続できます。周囲を汚さず、片づけもラク。(別売の集じん機ホースアダプタEZ9X012が必要です。)</p>
 <p>集じん機の適合ホース 外径φ25～φ28mmまたは 内径φ30～φ38mm</p>		

※1 金属材を切断する時は必ずダストケースを付けてください。
 ※2 金属材を切断する時は集じん機には接続しないでください。


材料に合わせて選べる6種類の専用刃。

<p>金属材</p> <p>電線管、水道管、ガス管、ハンガーレール、メタルモール、軽天材、リップ溝形鋼などに</p>  <p>金工刃 EZ9PM13E</p>	<p>木材</p> <p>角材、コンパネなどに</p>  <p>木工刃 EZ9PW13C</p>	<p>窯業材</p> <p>サイディング、キッチンパネルなどに</p>  <p>窯業系サイディング刃 EZ9PS13B</p>
<p>鉄板、金属サイディングなどに</p>  <p>薄板金工刃 EZ9PM13F</p>	<p>ベニヤなどに</p>  <p>薄板木工刃 EZ9PW13D</p>	<p>樹脂材</p> <p>塩ビ管、塩ビ波板などに</p>  <p>プラスチック専用刃 EZ9PP13C</p>
<p>●替刃は純正刃をお使いください。</p>		

サポート機能が充実

作業しやすさを追求。

刃を材料に当てやすく、まっすぐ切り進みやすいベストバランスを追求。

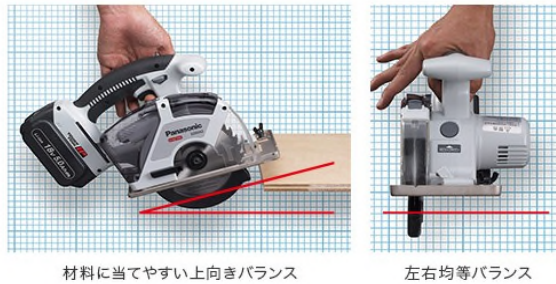

材料に当てやすい上向きバランス


左右均等バランス

墨線合わせが簡単。

刃の位置を示す
刃先ライン付。

墨線が見やすい
開口部形状。

暗がりでも刃先を照らすLEDライト付。

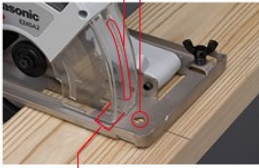

開口部と刃先が近いので切断がより正確。

深さ調整機能付。

ロアガードにmm・inch併記の目盛り付き。

高温・過放電から電池を保護。

高負荷作業で電池が高温になる前に電力供給をストップ。
ランプ点滅で高温を知らせ、温度が下がれば自動復帰。



電池を使いきる前に電力供給をストップ。
ランプ点滅で電池切れをお知らせ。

**TOUGH
TOOL IP**

LJ5.0Ah

ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ	きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載
優れた防塵・防水設計。国際規格（IEC60529適用）「IP56」試験合格※。	高容量5.0Ah電池は、セルの内部抵抗を下げた新設計。 高負荷・ハイパワー作業時の耐久性を向上。当社従来品（LSタイプ）より寿命が約2.5倍長持ち。

※国際規格（IEC60529）に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。