

電動スクレーパー EA851ZM-1

～接着剤・塗料・塗装・錆の剥離に～
剥がす、削る、めくる等、リフォームの下地処理に最適！！

これ1台であらゆる作業がラクラク！

ブレードロックボタン



本体サイズ：290×60×80mm
本体重量：1.14kg


- 電源…AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力…200W
- 定格消費電流…2.5A
- 定格仕様時間…20分
- ストローク…6500/7500/8500(回/分)
- ストローク幅…2mm
- コード長…1.8m
- 二重絶縁



カーペットのはがしに

Pタイルなど床材の剥離に

用途に合わせて6ブレード取替え(付属)

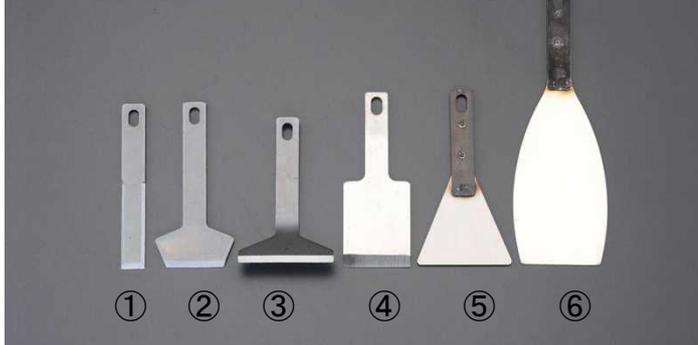

(ブレード サイズ詳細)

- ①刃付ストレート：刃幅15×55×刃厚2.5mm
- ②刃付厚型：刃幅35×25×刃厚2.5mm
- ③刃付厚型：刃幅60×25×刃厚2.5mm
- ④刃付万能型：刃幅43×55×刃厚2.5mm
- ⑤幅広型：60×45×刃厚0.75mm
- ⑥テーパー型：50×115×刃厚0.6mm

携帯に便利なケース付き



ケースサイズ：380×180×110mm
総重量：2.2kg



カーボンブラシ付属
(2個1組)

～ あると便利な別売品 ～
EA365EM (ヒートガン)

- パテの乾燥、樹脂の曲げ加工、ステッカーはがし等の加熱温風に便利。
- 加熱後の冷却のための送風機能付き



塩ビ管などの曲げ



板金などパテの乾燥



塗装、シール、カーペットはがし