


EA854ZA (卓上糸鋸盤)

- 軽くて丈夫、錆や歪みの無い耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
- 糸鋸刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
- 懐寸法 400mm
- 無段変速機構
- 集塵機構付
- 外寸 605X295X320(H)mm

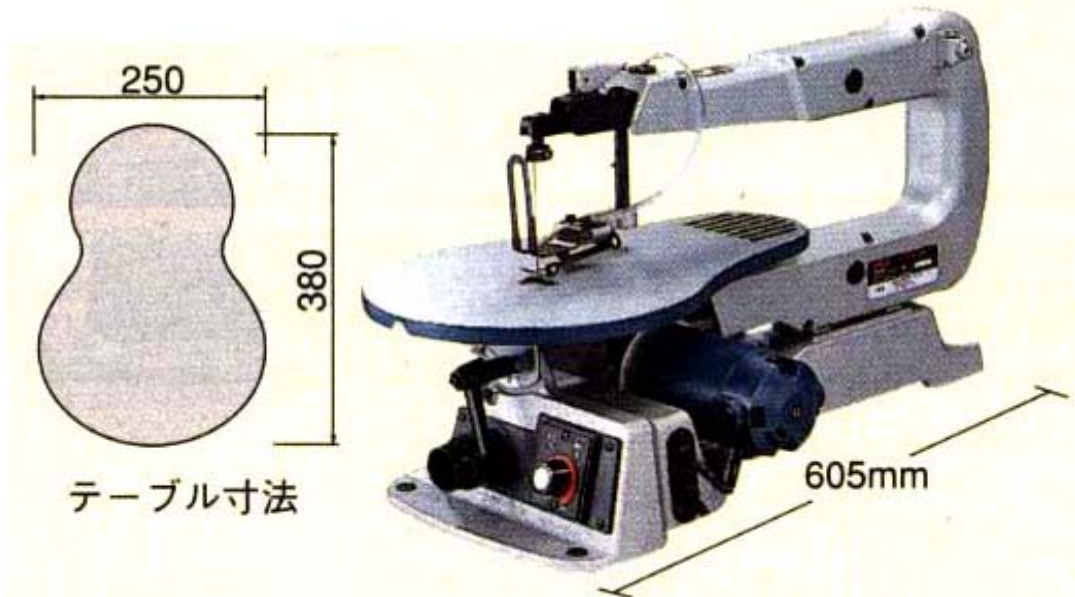

- 切断能力 軟木 50mm
- ストローク数 400~1600min-1
- ストローク量 18mm
- 定格使用時間 30分
- 電源 単相100V
- 定格電流 1.5A
- 消費電力 50W
- 重量 12kg
- コード長 1.8m
- テーブルサイズ 250X380mm
- 付属品 糸鋸刃(ピンポイントタイプ72山X6本)
糸鋸刃交換用固定棒
ラバーブーツ 3個
ノズルアタッチメント
六角棒レンチ

(替刃)			
ピンポイントタイプ糸鋸刃			
木工用	40山	EA854ZA-11	5本1組
木工用	60山	EA854ZA-12	5本1組
木工用	72山	EA854ZA-13	5本1組