
 


EA854ZC 卓上糸ノコ盤

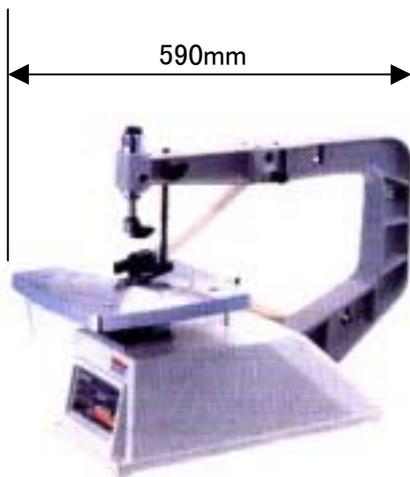

サイズ:長さ590×幅248×高さ490mm

切断能力 mm	木材	50
	軟鋼板	3
	真鍮	4
ストローク数	min ⁻¹ (回/分)	950(50Hz) 1100(60Hz)
ストローク量	mm	15
フトコロ寸法	mm	400
電源	V	単相100
消費電力	W	200
質量	kg	17
コード	m	2.5
テーブル寸法	mm	248×248 傾斜角度左右0~20°
長さ	mm	590
付属品		糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本) 六角棒レンチ(3mm・5mm)



テーブル寸法 248×248mm

- コンデンサーモーター
- バックアップローラー付

曲線から直線切りに

- テーブル上下から強カダブル集じん
- 中抜き加工が素早くできるクイックアーム機構付