

# 電子セーバーソー EA857DC-2

ハイパワーモーターで速い切断スピード！！


- ◇無段変速
- ◇電子制御
- ◇二重絶縁



ブレード着脱に工具不要



ブレード着脱ツールレス機構

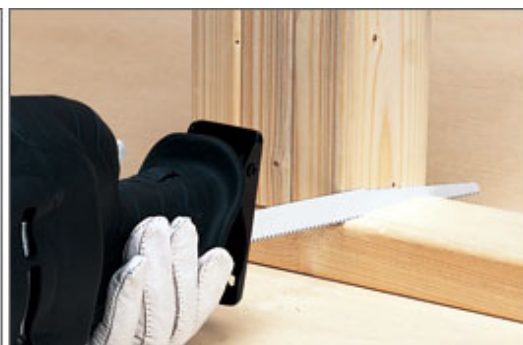

ブレード逆付け可能

- 電源…100V
- 消費電力…1010W
- 能力…鋼管：φ130mm、木材：120mm、軟鋼材：19mm
- ストローク数…0～2800spm
- ストローク長…29mm
- サイズ…435×95×170mm
- 重量…3.2kg
- コード長…2.5m



(付属品)

- 厚物・ステンレス管材用湾曲ブレード(ステンレスφ60)…1枚
- キャリングケース