

マルチツール用ペーパー

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
EXPERT		
40 5枚入	2 608 900 823	1,000
60 5枚入	2 608 900 824	900
80 5枚入	2 608 900 825	900
100 5枚入	2 608 900 826	900
120 5枚入	2 608 900 827	900
180 5枚入	2 608 900 828	900
240 5枚入	2 608 900 829	900
320 5枚入	2 608 900 830	900
400 5枚入	2 608 900 831	900
60/120/240各2枚セット	2 608 900 832	900

サンディングペーパー：マジック式
① (吸じん用穴あき)
用途：軟硬木材、塗装はがし



品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
best Stone		
80 5枚入	2 608 605 192	900
100 5枚入	2 608 605 193	800
120 5枚入	2 608 605 194	800
180 5枚入	2 608 605 195	800
240 5枚入	2 608 605 196	800
320 5枚入	2 608 605 197	800
400 5枚入	2 608 605 198	800
600 5枚入	2 608 605 199	800
1,200 5枚入	2 608 605 200	900
サンディングクロス(1枚入)	粗目 100	2 608 604 494
② 用途：木材のよごれ落とし	中目 280	2 608 604 495
サビ落とし・つや消し	細目 800	2 608 604 496
③ ポリッシングフェルト 用途：木材、金属の仕上げ		2 608 613 016 1,300

マルチツールブレード作業別 お得なセット商品

全メーカーのスターロックシステムで使用可能 (ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムで使用可能)

マルチブレードセット《ベスト5》

单品モデル名	注文番号	数	単価	標準小売小計価格
AIZ32ATN	2 608 662 862	1	¥5,100	¥5,100
AIZ32BSPB	2 608 662 849	1	¥3,600	¥3,600
AIZ32APB	2 608 662 847	1	¥3,600	¥3,600
AI165APB	2 608 662 864	1	¥3,800	¥3,800
ACZ85EBN	2 608 662 845	1	¥4,200	¥4,200
单品定価合計				¥20,300
特別価格				¥16,700
お得額				¥3,600

モデル名：SL-BEST5
注文番号：2 608 664 467
¥16,700



マルチブレードセット《壁穴専科》

单品モデル名	注文番号	数	単価	標準小売小計価格
AYZ53BPB	2 608 664 454	1	¥3,700	¥3,700
AI220ABN	2 608 662 857	1	¥1,900	¥1,900
AIZ32APB	2 608 662 847	2	¥3,600	¥7,200
AI165APB	2 608 662 864	1	¥3,800	¥3,800
AIZ32ABN	2 608 662 855	1	¥3,200	¥3,200
单品定価合計				¥19,800
特別価格				¥16,000
お得額				¥3,800

注文番号：2 608 664 622
¥16,000



マルチブレードセット《木材専科》

单品モデル名	注文番号	数	単価	標準小売小計価格
ACZ85ECN	2 608 662 846	1	¥3,200	¥3,200
AI165BSPB	2 608 662 868	2	¥3,800	¥7,600
AIZ32APB	2 608 662 847	1	¥3,600	¥3,600
AIZ32BSPB	2 608 662 849	2	¥3,600	¥7,200
AIZ20ABN	2 608 662 857	1	¥1,900	¥1,900
单品定価合計				¥23,500
特別価格				¥20,200
お得額				¥3,300

注文番号：2 608 664 623
¥20,200



マルチブレードセット《リフォーム専科》

单品モデル名	注文番号	数	単価	標準小売小計価格
AIZ32APB	2 608 662 847	1	¥3,600	¥3,600
ACZ85ECN	2 608 662 846	1	¥3,200	¥3,200
ACZ70RT5	2 608 662 875	1	¥4,600	¥4,600
ATZ52SCN	2 608 662 880	1	¥1,900	¥1,900
AVZ93G + Papers	-	1	¥2,600	¥2,600
单品定価合計				¥15,900
特別価格				¥13,200
お得額				¥2,700

注文番号：2 608 664 624
¥13,200



ルーター・トリマービットセット (安全収納ケース：刃物に触らずビットの取り出し)

ルーター・トリマービット ストレート 6本セット

注文番号：2 607 017 465 ¥12,200

- ▶ 最も多く使われるストレートビットをセットにしました。
- ▶ ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。

超硬刃ストレートビットの6本セット


シャンク外径6mm

《商品内容》

- ◎ストレートビット：6x20、8x20、10x30、12x30、16x30、20x30 (刃先径x刃長はそれぞれ)

《サイズ》

- ◎(H) 138x(W) 212x(D) 48.5mm

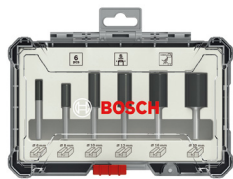

ルーター・トリマービット ミックス 6本セット

注文番号：2 607 017 468 ¥13,200

- ▶ 最も多く使われるコーナービットをセットにしました。
- ▶ ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。

超硬刃コーナービットの6本セット


シャンク外径6mm

《商品内容》

- ◎ボウス面：R3、R6 ◎角面：25度、45度
- ◎フラッシュトリム：13x25
- ◎フラッシュパターントリム：16x25
- ◎スベアヘアリング：2個 ◎交換用六角レンチ

《サイズ》

- ◎(H) 138x(W) 212x(D) 48.5mm

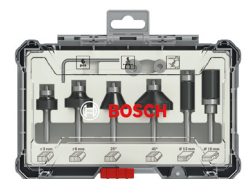

ルーター・トリマービット ミックス 15本セット

注文番号：2 607 017 471 ¥29,800

- ▶ 15種類のビットをセットにしました。
- ▶ ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。

超硬刃トリマー・ルータービットの15本セット

シャンク外径6mm

《商品内容》

- ◎ストレートビット：8x20、10x30、16x30 (刃先径x刃長はそれぞれ)
- ◎ボウス面：R3、R6 ◎角面：25度、45度
- ◎V溝：16mmx60度 ◎さじ面：29mmx12mm
- ◎ギンナン面：27mmx12mm
- ◎フラッシュトリム：13x25
- ◎フラッシュパターントリム：16x25
- ◎横溝：32mmx4mm、32mmx12mm
- ◎アリ溝：13mmx13mm
- ◎スベアヘアリング：3個 ◎交換用六角レンチ

《サイズ》

- ◎(H) 222x(W) 285x(D) 48.5mm



ルーター・トリマービット ミックス 30本セット

注文番号：2 607 017 474 ¥55,100

- ▶ 30種類のビットをセットにしました。
- ▶ ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。

超硬刃トリマー・ルータービットの30本セット

シャンク外径6mm

《商品内容》

- ◎ストレートビット：4x15、6x20、8x20、10x30、12x30、16x30、20x30 (刃先径x刃長はそれぞれ)
- ◎くりぬき：12x13 ◎ボウス面：R3、R6、R8、R10、R12
- ◎角面：25度、45度
- ◎V溝：16mmx60度、16mmx90度
- ◎U溝：12mmx6R、20mmx12R
- ◎さじ面：22mmx12mm、29mmx12mm
- ◎ギンナン面：32mmx14mm、29mmx12mm
- ◎フラッシュトリム：13x13、13x25
- ◎パイロットナセルビット：8x19
- ◎フラッシュパターントリム：16x25
- ◎横溝：32mmx4mm、32mmx12mm ◎アリ溝：13mmx13mm
- ◎スベアヘアリング：3個 ◎交換用六角レンチ

《サイズ》

- ◎(H) 326x(W) 370x(D) 48.5mm

