



もっと力を！ クラス最強 1,100Wモーター搭載！
もっと光を！ クラス初 デュアルLEDライト採用！

NEW! ボッシュ セーバーソー
GSA 1100E型




BOSCH

Invented for life

For professionals from professionals

<http://www.bosch.co.jp>

3kgクラス最強の新チャンピオン、青コーナーから新登場!

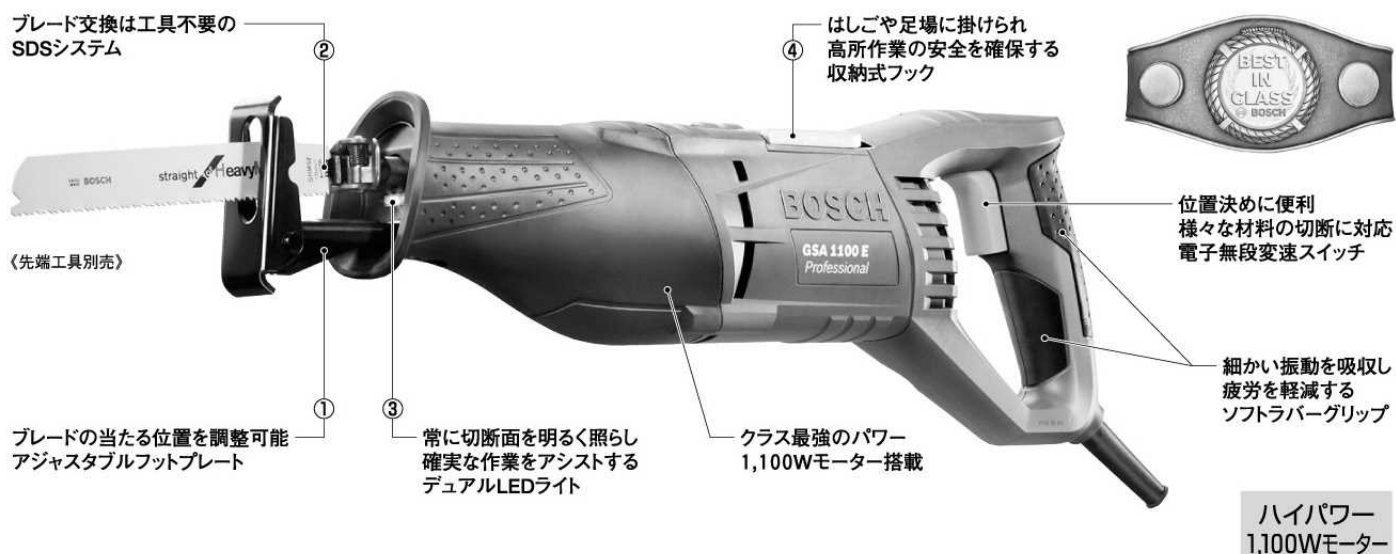

ボッシュ セーバーソー (キャリングケース付) GSA 1100E型



仕様	GSA 1100E型
能力: 木材	230mm
パイプ	150mm
軟鋼板	20mm
電源	AC100V(50-60Hz)
消費電力(入力)	1,100W
ストローク数	0~2,700min ⁻¹ (回/分)
ストローク幅	28mm
質量	3.5kg
サイズ	(H)160×(W)460mm
標準付属品	キャリングケース、六角棒レンチ



①アジャスタブルフットプレート



②工具不要のSDSシステム



③デュアルLEDライト



④収納式フック



■塩ビ管の切断に。



■アングルなど金属の切断に。



■取り壊し作業に。



■パレットの解体に。



《安全上のご注意》 ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2009年6月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎ 0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2009年6月現在)