

商品仕様	充電式小型レシプロソー	小型レシプロソー
モデル	DRJ120L5	ARJK120 ARJK120KT
切断能力	塩ビパイプ 120mm / 木材 55mm / 軟鋼材 3.5mm	
ストローク数	0~5,000min ⁻¹	
ストローク量	10mm	
電源	—	単相 100V
電流	—	3A
消費電力	—	280W
充電器	BC-1400L	—
電池パック	B-1450L リチウムイオン / 5,000mAh	—
電圧	DC14.4V	—
充電時間	50分	—
本体寸法 ^{*1} (長さ×幅×高さ)	359×83×128mm	320×70×103mm
質量	1.9kg	1.2kg
コード	—	5m
付属品	・レシプロソーブレードNo.88 236mm ・充電器 ^{*2} ・電池パック ^{*2} ・ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・六角棒レンチ3mm ・キャリングケース ^{*2}	・レシプロソーブレードNo.88 236mm ・ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・六角棒レンチ3mm

※1 電池パック (B-1450L) 取付時の値です。 ※2 本体のみ仕様には充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません。

別販売品 記載価格に消費税は含まれておりません。

用途	竹の伐採	竹細工 寸切り 斜め切り	雑木・果樹 の伐採 枝剪定	雑木・果樹 の伐採 幹剪定	一般的な 木	塩ビ管の 切	全長 (mm)	山数 (100mm)	刃渡り (mm)	商品名	形状・材質	コードNo.
粗挽き	△	—	○	○	○	—	235	9	200	No.66	SK材	6641465
万能	○	○	○	○	○	○	223	12	190	No.70	SK材	6641567
細目	○	○	○	—	○	△	223	20	200	No.71	SK材	6641577
短尺	○	○	○	○	○	○	185	16	150	No.86	SK材	6641757
短尺(細目)	○	○	○	—	○	△	185	20	150	No.87	SK材	6641767

用途・特長	切断能力 ^{*1} (mm)						全長 (mm)	山数 (100mm)	刃渡り (mm)	商品名	形状・材質	コードNo.
	木材		塩ビなど		ALC							
	厚さ	パイプ径	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ						
木工・合成樹脂用	荒切、窓開け加工用	90以下	φ90以下	3~15	5~30	—	165	9	145	No.53	SK材	6640755
	目立刃	145以下	φ145以下	2~15	5~30	—	236	17	206	No.88	SK材	6641827
		90以下	φ90以下	2~15	5~30	—	175	17	146	No.89	SK材	6641837
	木工曲線、窓開け加工用	30以下	φ30以下	—	5~30	—	75	9	55	No.67	SK材	6641475
	剪定刃	90以下	—	—	—	—	175	8.5	143	No.68	SK材	6641557
木工・剪定用	145以下	—	—	—	—	236	8.5	213	No.90	SK材	6641847	
木工・リフォーム用	塩ビ管の切断	—	φ145以下	2~15	5~30	—	227	17	200	No.95	SK材	6641967
	釘入木材の加工や ALC切断、 長寿命バイメタル ブレード	50以下	—	—	10~30	50以下	101	6	75	No.76	バイメタル	6641651
		75以下	φ75以下	2.2~15	5~30	75以下	152	10	126	No.77	バイメタル	6641667
	175以下	φ175以下	2.2~15	5~30	175以下	305	10~ ^{*2} 14	280	No.78	バイメタル	6641677	

用途・特長	切断能力 ^{*1} (mm)								全長 (mm)	山数 (100mm)	刃渡り (mm)	商品名	形状・材質	コードNo.	
	パイプ材		塩ビ		板材		塩ビ								
	パイプ径	ステンレス	軟鋼	厚さ	ステンレス	軟鋼	アルミ	厚さ							
鉄工・ステンレス用	薄鉄板・軽天材用 長寿命バイメタルブレード	0.5~2	0.5~2	0.5~2	0.5~2	0.5~2	0.5~2	0.5~2	100	32	84	No.69	バイメタル	6641495	
	ステンレス・軟鋼材・ 非鉄金属・合成樹脂用 長寿命バイメタル ブレード	φ50以下	3 以下	3.5 以下	2~10	1~3	1~3	5以下	10以下	101	18	75	No.79	バイメタル	6641681
		φ75以下								152		126	No.80	バイメタル	6641697
		φ130以下								228		203	No.81	バイメタル	6641707
		φ50以下								101		75	No.82	バイメタル	6641717
		φ75以下								152		126	No.83	バイメタル	6641727
		φ130以下								228		203	No.84	バイメタル	6641737
φ160以下	254	233	No.85	バイメタル	6641747										
ステンレス・軟鋼材用 リフォームの窓切やパイプの立上り切	φ160以下	—	—	2~10	1~3	1~3	5以下	10以下	264	24	258	ハクソー	バイメタル	6641455	
ダンボール・繊維製品・ゴム	ダンボール10mm以下 発泡スチロール50mm以下	ダンボール30mm以下	—	—	—	—	—	—	100	—	73	No.94	SK材	6641957	
ブレードセット	鉄工用No.51・鉄工用No.52・木工用No.53(各1本 3本組)								—	—	—	—	—	6640775	

◆1 標記している切断能力は刃物の能力です。実際の切断能力は取付モデルにより異なります。 ◆2 10山と14山のコンビネーションブレード

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年1月現在のものです。

K20AE

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

充電式小型レシプロソー / 小型レシプロソー
DRJ120L5/ARJK120/ARJK120KT



DRJ120L5
14.4V リチウムイオン電池

隅やキワなどの作業に適した「電動アシスト手ノコ」



ARJK120/ARJK120KT
AC100V(コード式)

電気・水道・設備工事、
リフォーム・解体工事などに。

現場に合わせて
先端(刃物/ヤスリなど)をチョイス!
刃物は、レシプロソー用からジグソー用まで装着可能。

※ジグソー用ブレードを装着するには専用のブレードホルダー(別販売品)が必要です。

ひとを考えて、うまれたツール。

作業現場に合わせて選べる!

充電式 小回りがきく、圧倒的な使いやすさ

リチウムイオン **Li-ion 14.4V** 5,000mAh

1充電あたりの作業量(目安)(5,000mAh電池パック使用時)

塩ビ パイプ (径)114mm (厚さ)3mm	227mm(No.95) ブレード使用時	約 35 カット
米松 (角)40mm × 40mm	175mm(No.68) ブレード使用時	約 50 カット
鋼管 (径)48mm (厚さ)2.0mm	101mm(No.79) ブレード使用時	約 10 カット

※表中の数値は満充電にしたときの参考値です。
電池パックの状態、作業状況などにより数値は異なります。



軽天の切断
使用ブレード：No.69 バイメタル(別販売品)



塩ビ管の切断
使用ブレード：No.88 目立て刃



樹木の枝打ち
使用ブレード：No.66 剪定刃(別販売品)

コード式 長時間の作業にも安心



石膏ボードの加工
使用ブレード：No.87 曲線切り用(別販売品)




フロア材の張替え
使用ブレード：ハクソー 金切鋸刃(別販売品)



塩ビ管の切断
使用ブレード：No.88 目立て刃

▶ 抜群の操作性

ブレードと同軸方向にグリップ(握り部)があるので、使い慣れた手ノコの感覚で扱えます。

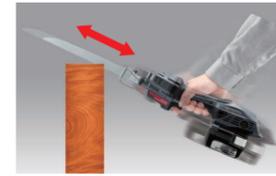

手ノコと同じく本体を引き切り(前後運動)すると、素早い切断が可能です。

メカ部

ストローク量が少ないので障害物による、刃先の刃曲りや刃折れを防ぎます。



駆動軸

モーター部

▶ 商品特性を活かす電池ポジション


(対象モデル：DRJ120L5)

持ち重り感を少なくし、連続作業時の腕への負担を軽減した重心位置。



↑ キワの切抜き作業もラクラク。

▶ 作業現場に合わせてブレードを使い分け

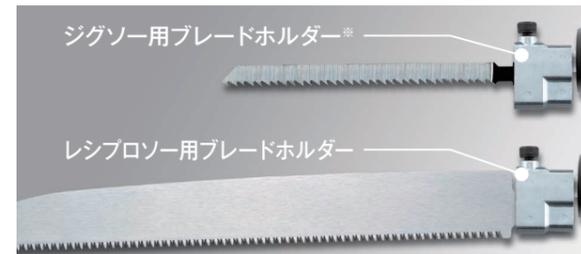

ジグソー用ブレードホルダー*

レシプロソー用ブレードホルダー

※DRJ120L5/ARJK120 にジグソー用ブレードホルダーは付属されていません。

▶ 暗所での認識性が高い3灯式LEDライト



充電式小型レシプロソー
DRJ120L5



Li-ion
14.4V
シリーズ

(619650A)



DRJ120(本体のみ)

(619650B)



※本体のみモデルには充電器、電池パック、キャリングケースは付属していません。



↑ 電池残量がひと目でわかる電池残量表示付き

小型レシプロソー
ARJK120(ケースなし)



(619450A)



ARJK120KT(ケース付)

(619450B)



※キャリングケース、ジグソー用ブレードホルダー付