


EA858HB

(14mm 油圧パンチャー)

- 電動油圧式
- 各種オプション替刃によりダクターD1から最大板厚6mmまでの手軽さ抜群の機能
- フトコロ 25mm
- 二重絶縁
- 圧力規制弁標準装備
(本体保護のために最大圧力以上の過負荷を防止します。)
- ストロークエンドの自動リターン可能
- 任意の位置での手動リターン可能
- 能力 $\phi 14$ $t=6\text{mm}$
SS400 相当品 $t=6\text{mm}$ 以下
SUS304相当品 $t=4\text{mm}$ 以下
- 穴径上 丸穴、長穴
- 電源 単相AC100V 50/60Hz
- モーター定格消費電力 900W
- 重量 6.6kg
- 付属品 片ロスパナ#10・17、六角棒レンチ#3、 $\phi 11\text{mm}$ パンチ・ダイスセット(EA858HB-11)、S型ストッププレート、ワークスタンド、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)

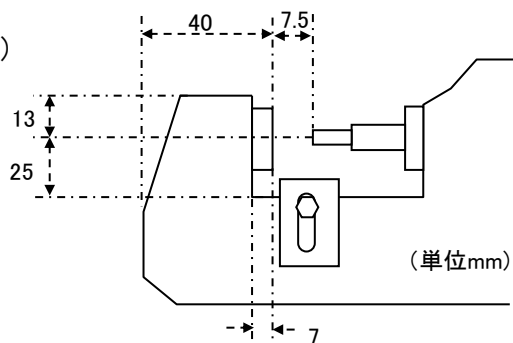

替刃(パンチ・ダイス1セット 別売)

	穴径	厚	
EA858HB-6	$\phi 6$	$t=4$	
EA858HB-8	$\phi 8$	$t=6$	
EA858HB-10	$\phi 10$	$t=6$	
EA858HB-11	$\phi 11$	$t=6$	
EA858HB-14	$\phi 14$	$t=6$	
	穴径×長さ	厚	
EA858HB-101	$\phi 6.5 \times 10$	$t=6$	
EA858HB-102	$\phi 8.5 \times 13$	$t=6$	
EA858HB-103	$\phi 10 \times 15$	$t=6$	
EA858HB-104	$\phi 11 \times 15$	$t=6$	