



抗菌仕様

誘虫ランプで虫を誘引、 モーターファンで一気に捕獲！

捕虫器 網袋方式捕虫器

MC-8300 本体希望小売価格
¥36,300(税込)

- 抗菌仕様の傘・胴体
- ネジスライド式で器具と胴体の着脱が簡単
- 通気性の良いコンパクト捕虫袋
- 静音タイプモーター
- 害虫の発生を予察でき減農薬栽培
- 虫の生態研究にも貢献

対応害虫例



- コナガ
- キノコバエ
- ヨトウガ
- ハモグリバエ
- タバコガ
- カメムシ etc.




バランスが崩れず、取り回しが楽な上方向の電源コード。

胴体と蛍光器具の着脱が手早くできるネジ式連結部分。

旧タイプと比べてより風が抜けやすく取り回しやすい捕虫袋。

持ちやすい大きい吊り輪、スプリングフックつきで取り外しが簡単。

セット内容

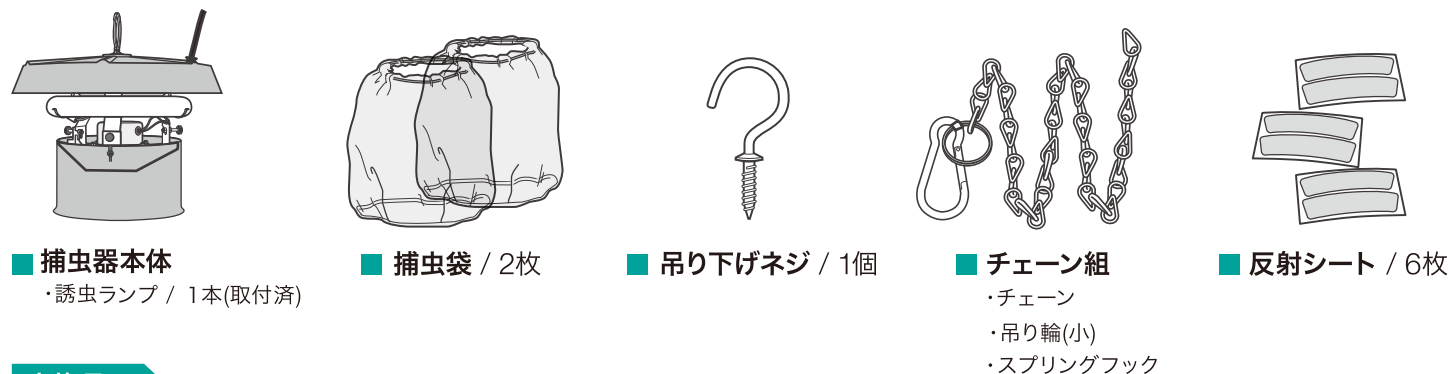

■ 捕虫器本体
・誘虫ランプ / 1本(取付済)

■ 捕虫袋 / 2枚

■ 吊り下げネジ / 1個

■ チェーン組
・チェーン
・吊り輪(小)
・スプリングフック

■ 反射シート / 6枚

交換品

■ 誘虫ランプ FCL30BL

■ 捕虫袋 MP-831 / 1個

採用例



野菜栽培



きのこ栽培



食品加工工場



遊戯施設



温室栽培




花木栽培

本器の効果的な設置例

- ガラス温室
- パルプ工場
- 選果場
- 魚介類加工工場
- 環境施設
- 牧場・畜舎
- 食品加工工場
- 印刷・包装工場
- ボトル・容器成形工場
- 物流倉庫

○虫が侵入する出入口の内側に設置してください。また、屋内に侵入した虫が近づいても周辺に影響のないところに設置すれば、効果的に虫を捕獲でき、クリーンな環境が保てられます。
○設置場所により3機種(MC-400・MC-500・MC-8300)からお選びください。

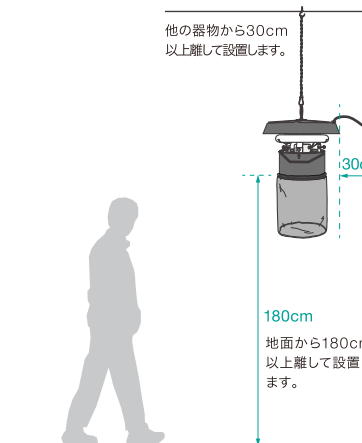

製品仕様

捕虫器

型名	MC-8300
電源	AC100V 50/60Hz
誘虫ランプ	30W円形×1灯 FCL30BL
モーター	26Wモーター
有効面積	60~120㎡
本体寸法	W305×H250(捕虫袋除く)
質量	約2.5Kg
捕虫方式	網袋方式
設置方法	チェーン吊下げ式 取付条件は床下1.8m以上※1
JANコード	4905058550278

※1 ファン式捕虫器の設置基準は床下1.8m以上です。



モーターファン

組立方法



●チェーンで吊り下げ

●捕虫袋の胴体取り付け