


本体を引戸に取付ける場合


取付場所(玄関の内側)

- ・本体①を柱に取付けます。
- ・ドアの握手の付いている上部に受け②を取付けます。
- ☆アルミに直接取付ける場合は、ネジの位置に釘またはポンチを金槌で打ち、下穴を開けてください。
- その下穴に付属のネジをドライバーで強く締めてください。

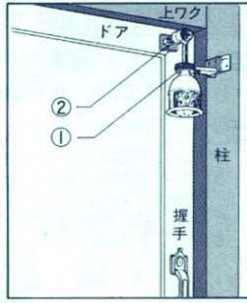

取り付け方


- ・本体のマグネット③とマグネットの受け④を指で密着させ取付位置を決めてください。(鉛筆で印をつけてください。)
- ※最初、鳴りが悪い時には、回転軸の部分に油を差してください。

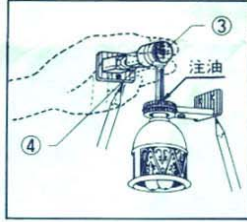


- ・本体を柱にネジにて固定してください。柱が狭くて取付けられない場合は持ち出し補助金具⑤を、柱にネジにて固定してください。



- ・持ち出し補助金具に同封のビス・ナットにて本体を取付けてください。(別図参照)

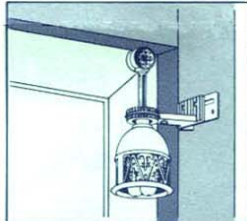

- ・受け裏面のテープを剥がし本体のマグネットとマグネットの受けを指で密着させ、受けをドアに軽く接着してください。

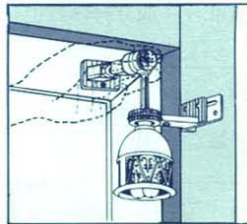


- ・ドアを開閉しマグネットが正確に密着するか確かめた後に受けをネジにて固定してください。

本体を柱に取付ける場合


取付場所(玄関の内側)

- ・ドアの握手の付いている上部に本体①を取付けます。
- ・受け②を上枠に取付けます。
- ☆アルミに直接取付ける場合は、ネジの位置に釘またはポンチを金槌で打ち、下穴を開けてください。
- その下穴に付属のネジをドライバーで強く締めてください。

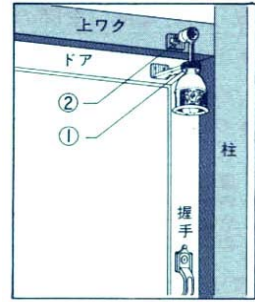


取り付け方

- ・本体のマグネット③とマグネットの受け④を指で密着させ取付位置を決めてください。(鉛筆で印をつけてください。)
- ※最初、鳴りが悪い時には、回転軸の部分に油を差してください。

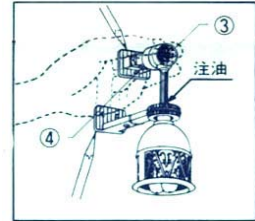


- ・本体をドアにネジにて固定してください。

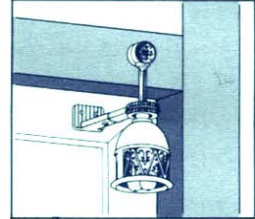

- ・マグネットが正確に密着するように本体と受けの寸法調整をしてください。(別図参照)

- ・受け裏面のテープを剥がし本体のマグネットとマグネットの受けを指で密着させ、受けをドアに軽く接着してください。

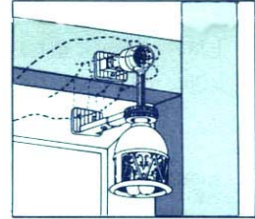


- ・ドアを開閉しマグネットが正確に密着するか確かめた後に受けをネジにて固定してください。

* 付属品のドリル・タッピングネジはドライバー1本でも木製にもアルミにも直接取付けられます。

本体の寸法調整

- ・寸法調整ネジAを緩め長さを調整してください。

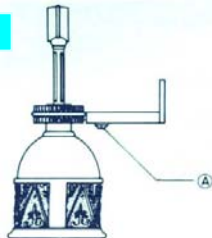

受けの寸法調整

- ・寸法ネジB及び寸法調整ナットCをゆるめ長さを調整してください。

