

ワイヤレスインターホン 増設用 玄関子機 DWG10A1


DECT準拠方式(※) このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

保証書付

電源：単3アルカリ乾電池×3本（市販品）仕様

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

玄関子機
〈屋外用〉

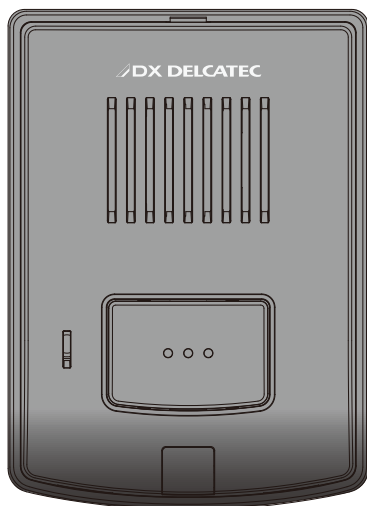

この取扱説明書では、増設用 玄関子機の親機への登録方法など、おもに増設に関する取扱いを説明しています。使用方法に関する詳細は、セット品に付属の取扱説明書をご覧ください。

(※) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) はETSI (欧州電気通信標準化機構) の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。

■付属品

- ・皿木ネジ (4.1×16) ×2本
- ・皿小ネジ (M4×30) ×2本

(注) 乾電池(単3アルカリ乾電池)は市販品をご購入ください。

■安全上のご注意 お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの	 注意	誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの
 警告	一般的な注意事項	 注意	指示を守る
 警告	一般的な禁止事項	 警告	分解禁止
 警告	指定の乾電池で使用する ◇必ず市販の単3アルカリ乾電池を使用する。 別の種類の電池を使用すると、液漏れや発熱の原因となります。 ◇乾電池は入れる前に、＋の向きを確かめて正しく入れる。 向きを間違えると火災や感電、故障の原因となります。	 警告	正しい向きで使用する この製品は防雨構造ですが、防水構造ではありません。屋外で据え置きにしたり、上下逆さまにすると雨水が浸入して故障の原因となります。
 警告	次の場所に設置しない ◇強度の不足する場所、不安定な場所 落ちたりして、けがの原因となります。 ◇直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湯煙や湿気、ホコリの多い所 火災や感電、故障の原因となります。	 警告	スピーカーを耳にあてない 呼出音や通話音による難聴等の原因となります。
 警告	結露した状態で使用しない 故障の原因となります。 電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直してください。	 警告	結露した状態で使用しない 故障の原因となります。 電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直してください。
下記のような場所や条件では、人体や医療機器等に影響を与える場合がありますので、取り付けないでください			
 警告	◇病院等の使用を禁止された区域 ◇医療用電気機器の近く（手術室、集中治療室、CCU等） ※CCU：冠状動脈疾患監視病室	◇自動ドア、火災報知機等の自動制御機器の近く ◇心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以内の位置 誤動作による事故の原因となることがあります。	 警告

距離が離れていたり、100m以内でも、間に次のような障害物が存在したり、環境により、電波が弱くなってブツブツ音、通話の途切れが起きて使えないことがあります



- 障害物** ・金属製のドアや雨戸
・複層ガラスの窓
・アルミ箔入りの断熱材が入った壁
・壁を何枚も隔てたところ
・コンクリートやトタン製の壁
- 環境** ・テレビ、ラジオ、携帯端末の電波塔が近くにある場合。 ・テレビ、ラジオ、パソコン、FAX、電波式送信機や受信機など電波を発生している家電製品やその他のOA機器が近くにある場所。 ・近くでPHSを使用している場合。 ・各機器をそれぞれ別の階や家屋等で使うとき。



分解や改造はしない

分解や改造は法律により禁止されていますので、絶対にしないでください。



お手入れの注意

ベンジンやアルコール、シンナー等
は使わず、乾いた布で乾拭きしてください。
溶けたり、変形、変色の原因となります。



■電波について

この製品は1,895.616～1,902.528MHzを使用する無線設備です。

この製品には1.9GHz帯を使用する無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されます。（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB-STD-T101」準拠）

1.9-D

この製品の使用周波数に関するご注意

- この製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
この製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、この製品の乾電池を抜いて、ご購入店、弊社カスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えばパーティションの設置等）についてご相談ください。
- この製品をCSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にこの製品の電波が混入（テレビ映像にモザイク状のノイズが発生）する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

■使用方法


1. 電池ケース内の説明と電池の入れ方

取付フレームおよび裏面の電池ケースフタをドライバーを使用してはすと、右図のようになっています。

電池ケースに新品の単3アルカリ乾電池（市販品）3本を⊕⊖確認のうえ、正しく入れてください。電池が正しく入ると「ピー」という確認音が鳴ります。



指定以外の電池は使用しないでください。
マンガン乾電池やニッケル水素電池等の二次電池では正常に動作しません。また、古いものと新しいものの混用や、アルカリ乾電池と別の種類の電池との混用および電池切れ状態での長期放置はしないでください。液漏れや、発熱による故障の原因となります。

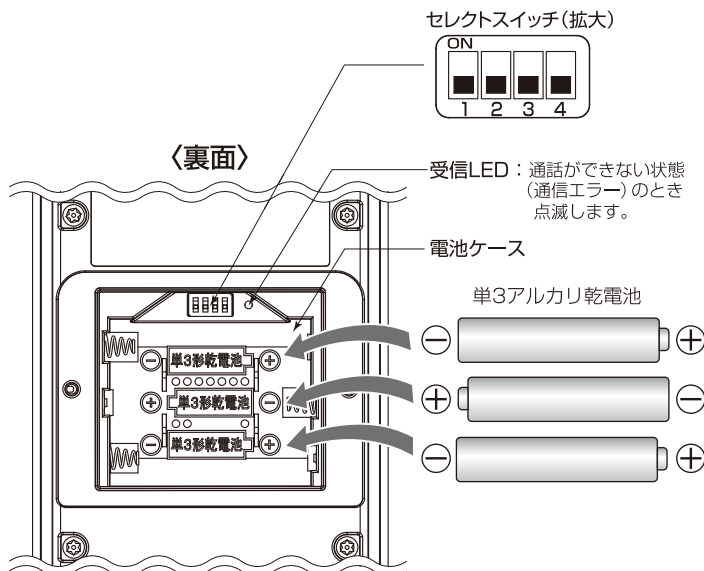


<電池切れについて>

玄関子機の電池容量が少なくなると（3本で3.6V以下）通話中に親機の電源ランプが赤色に点滅します。

また、通話を終了し「待機」状態に戻るときに電池切れ通知音「ピッピッピッ」が30秒間鳴ります。

すぐに3本とも新品の単3アルカリ乾電池と交換してください。赤色の点滅は電池が交換されるまで点滅しつづけて、電池が正しく交換されると電源ランプは緑色の点灯に戻ります。

※電池寿命は、1回の呼出動作で応答して約10秒間の通話を1日5回する場合、約7か月です。ただし、呼出回数が多い場合は、大幅に短くなります。

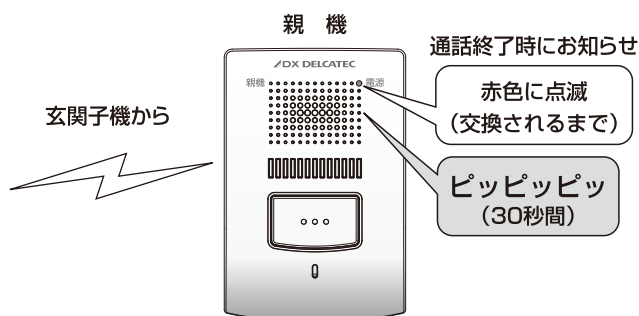

2. システムへの登録（最初に行なってください）

玄関子機を増設する場合は、最初に以下の手順で親機に登録を行なってください。（登録作業が済んでいないと使用できません）

〔登録準備〕 親機と玄関子機を手の届く範囲に準備して行ないます。

登録削除のセレクトスイッチ4番が下側になっていることを確認してください。（上側になっていると登録できません）

①親機と玄関子機の電源を供給してください。（登録は1台ずつしか行えませんので、子機の数だけ操作を行なってください）

②親機の押ボタンを10秒以上押し続けてください。

- 親機が「ピー」と鳴り、電源ランプが赤と緑で交互に点滅します。（押ボタンから指をはなしてください）
- 登録作業を中断したい場合は、もう一度押ボタンを押すと中断されます。
- 登録作業は1分間でキャンセルされますので、その場合は②からやりなおしてください。

③玄関子機の呼出ボタンを10秒以上押し続けてください。

- 玄関子機が「ピー」と鳴ります。（呼出ボタンから指をはなしてください）


④自動で登録作業が始まります。

- 登録作業が終了すると、玄関子機が「ピー」と鳴ります。
- 登録作業が正常に行なわれなかった場合、「ピッピッピッ」とエラー音が鳴りますので、②からやりなおしてください。

※一度登録した子機は再登録されません。

※1つの親機に最大6台まで子機を登録できます。

※電池が切れても登録情報は消えません。

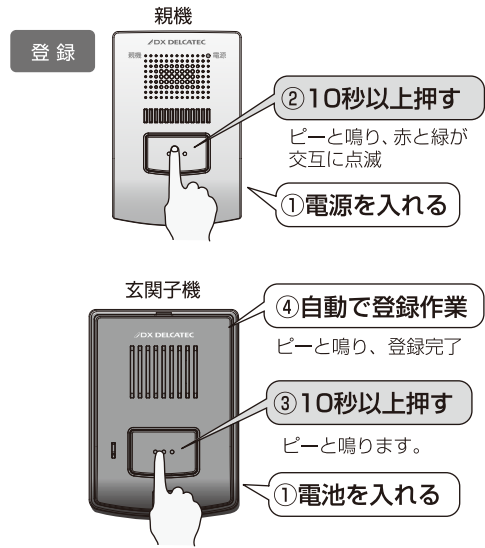

④で「ピッピッピッ」と鳴ったり、子機を続けて登録する場合は、⇒②から操作してください。

3. 登録削除（初期化）について

玄関子機に登録されている親機の登録情報を削除（初期化）するには以下の手順で操作を行なってください。

①登録削除のセレクトスイッチ4番を上側にします。

②呼出ボタンを押しながら電池を入れてください。

③引き続き呼出ボタンを10秒以上押し続けてください。

④自動で登録削除（初期化）作業を開始します。


- 削除（初期化）作業が終了すると、「ピー」と鳴ります。

⑤登録削除のセレクトスイッチ4番を下側にしてください。

- 再びシステムを使用できるようにするには、登録が必要です。⇒このページの「2. システムへの登録」に戻り、玄関子機の登録を行なってください。

※別の親機に交換する場合、必ず子機も初期化して親機を登録しなおしてください。（この操作をしないと使用できません）

削除 ① セレクトスイッチ 4 上にする

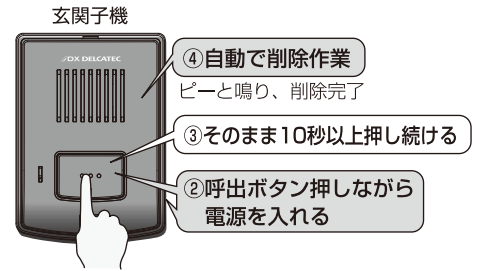

注）玄関子機も同様の操作で削除してください。

⑤ セレクトスイッチ 4 下で終了

4. セレクトスイッチの設定

スイッチの切換操作は、先の細いマイナスドライバー等を使用してください。

工場出荷時のスイッチ設定は、すべて下側です。

ウラ面の電池ケース内
セレクトスイッチ(拡大)



注意）無理に操作すると破損するおそれがあります。

玄関子機の機能設定一覧

	音量	セレクトスイッチの設定	
通話音量 (呼出音量固定)	大	1 2	下 下
	中	1 2	下 上
	小	1 2	上 下
	最小	1 2	上 上

①通話音量の設定（セレクトスイッチ1、2）

スイッチを図の位置にすることで、大、中、小、最小の4段階に切り換えることができます。設置する周囲の環境に合わせて切り換えてください。（玄関子機の呼出音量は変えられません）

②呼出音の選択（セレクトスイッチ3）

スイッチを図の位置にすることで、2種類の呼出音から1つを選択できます。

	音 色	セレクトスイッチの設定	
呼出音	①ピンポーン、ピンポーン	3	下
	②ピンポン・ピンポーン、ピンポン・ピンポーン	3	上

③登録の削除（セレクトスイッチ4）

登録している親機の情報が削除されます。別の親機に登録する場合等に使用します。（ただし登録できる親機は1台だけです）
（⇒このページの「3. 登録削除（初期化）について」参照）

	使用時 / 登録削除	セレクトスイッチの設定	
登録削除	使用時	4	下
	登録削除	4	上

※このセレクトスイッチを「上側」にするだけでは登録は削除されません。
※削除されたらスイッチを元（下側）に戻してください。

■故障と判断する前に

動作しない

親機が受信しない


相手の声が小さい

に相手に聞こえない

A	電池が入っていますか。	電池を入れてください。⇒2ページ
B	電池の⊕、⊖を間違えていませんか。	正しく入れてください。⇒2ページ
C	電池容量が少なくなっていないですか。	親機で電池交換表示をしている場合、電池を3本とも新品に交換してください。⇒2ページ
D	親機の電源は入っていますか。	親機の電源ランプが点灯(緑色)しているか確認してください。
E	親機に登録していますか。	親機、玄関子機ともに登録してください。⇒3ページ
F	玄関子機の電池ケース内の受信LEDが赤く点滅している。	電池を抜いてしばらくして入れ直し、親機の近くで呼出ボタンを押しても受信LEDが点滅する場合は、故障の可能性あります。⇒弊社カスタマーセンターにご相談ください。
G	通話音量の設定が「最小」または「小」になっていませんか。	「中」または「大」にしてください。⇒3ページ
H	同時に話していませんか。	相手が話し終えてから話してください。 ※通話は音の大きい方が優先されます。
I	玄関子機の周囲の音が大きくありませんか。	親機または室内子機は、機器に向かって(30cm以内)話してください。
J	親機や室内子機のマイク穴をふさいでいませんか。	マイク穴をふさがないでください。
K	本体に雨粒が激しく当たっていませんか。	雨粒の振動がマイクに伝わると玄関子機からの音が優先されます。設置方法を変えてください。
L	マイク穴に異物がつまっていますか。	異物(雨水など)を取り除いてください。
M	相手の周囲の音が大きくありませんか。	相手の周囲の音を小さくしてください。
N	マイクから離れすぎていませんか。	玄関子機に向かって(30cm以内)話してください。

■外形寸法

〈玄関子機〉(単位: mm)

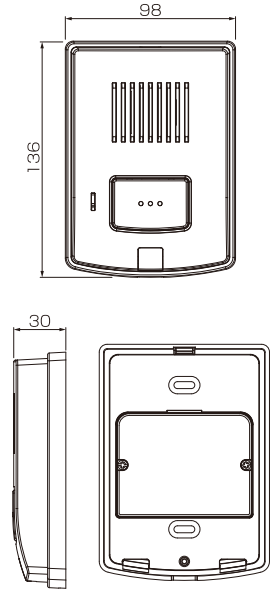

■仕様

〈電気性能規格〉

品名	玄関子機
品番	DWG10A1
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数 (MHz)	1,895.616~1,902.528 (1.728MHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離 (m)	100(見通し)
増設子機の登録台数	親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
音圧 (A特性)	音量大:80dB/10cm
防水性能	IPX3(防雨形)
電源	単3アルカリ乾電池 3本(1.5V×3=4.5V)(※1)
消費電流 (mA)	0.1(待機時) 80(通話時・無音)
電池寿命	約7ヶ月(※2)
使用温度範囲 (℃)	-10~+50
外形寸法 (mm)	136(高さ)×98(幅)×30(奥行)
質量 (g)	190(乾電池を除く)
付属品	皿木ネジ(4.1×16)×2本 皿小ネジ(M4×30)×2本

※1 乾電池は市販品です。 ※2 約10秒間の通話を1日5回した場合です。

〈動作仕様〉

品名	玄関子機
品番	DWG10A1
呼出	親機と室内子機へ
通話時間	最大3分間
通話音量/呼出音量 (通話音量と呼出音量は連動)	通話音量のみ 4段階 (大/中/小/最小)
呼出音	2種類から選択
通信不可時の警告	電池ケース内のLED点滅

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

■保証書

品番	
DWG10A1	
販売店	ご住所・ご店名
	電話 () -
お客様	お名前
	ご住所
ふりがな	
□□□□□□□□ 電話 () -	
様	
お買上年月日	
年 月 日	
保証期間	
お買上日から 1 年 間	

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

●無料修理規定

1. 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行なうことをお約束するものです。(消耗部品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客様のご負担とさせていただきます。また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
3. 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
4. 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - ①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
 - ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - ⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
 - ⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
6. 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセンターまたは当社営業所にご相談ください。
7. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

カスタマーセンター ☎ 0120-941-542

〔受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

(1302)