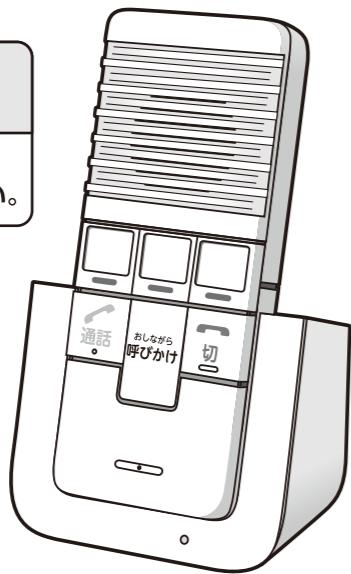


DECT
ワイヤレスインターホン
増設用子機本品は単体ではご使用
になれません。別売のWIP-5150SET
と組み合わせてご使用ください。

お客様へのお願い

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書
保証書付

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。
- △警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
- △注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

- この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△警告 本機について

- 分解・修理・改造しない
火災や感電の原因となります。
修理は販売店へご相談ください。
- 本セットは交流100V以外の電源電圧で使用しない
発熱による火災の原因となります。
- 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない
火災や感電の原因となります。
- 指定以外の機器は接続しない
火災や感電の原因となります。
- たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない
発熱による火災の原因となります。
- 濡気や湯気、ほこりの多い場所や、油や薬品がかかる恐れのある場所では使用しない
火災や感電の原因となることがあります。
- 付属のACアダプター以外の電源を使用しない
火災・感電・故障の原因となります。
- 雷が鳴りだしたら、本体やACアダプターに触れない
感電の原因となります。
- 電源のコードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを載せたり、挟みこんだりしない
コードが破損し、火災や感電の原因となります。

- 次のような場所や条件で使用しない
本機からの電波が影響を及ぼすことがあります。
●病院内で使用が禁止された場所や医療機器の近く(手術室、集中治療室、CCU※など)
●自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置
- 火中に入れない。ショートさせたり分解、加熱しないでください。
液もれ、発熱、破裂の原因になります。
- 指定の充電池以外は使用しない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。
- 付属の充電池を、この機器以外に使用しない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。
- 接続端子の向きを正しく、確実に奥まで接続する
液もれ、発熱、破裂の原因になります。
- 専用の充電台を使用して指定の充電池を充電する
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

使用上のご注意

■充電台親機、子機は次のようなところには設置しないでください

- 温度変化の激しいところ(結露による誤動作の原因)
- 直射日光の当たるところ、冷暖房機の近く(40°C以上、0°C以下は誤動作・変形・故障の原因)
- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器のそば(雑音が入り、通話が途切れたりする原因)
- CSデジタル放送受信機器(チューナー、チューナー内蔵のデジタルテレビ、レコーダーなど)の近く(CSデジタル放送の画像が乱れる原因)
- ※雑音が入ったり、通話が途切れたりする場合は下記の電波の特性を参照してください、親機と子機を移動させてください。

■電波の特性について

- 本品は障害物がない場合は見通し距離約100m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにくくなり、使用できない場合があります。
 - ・機器の間に壁が何枚もある場合
 - ・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
 - ・別の階や別の建物の間で使用する場合
 - ・次の障害物がある場合
 - ・コンクリートの壁・金属製の扉や雨戸・トタンなどの金属製の外壁材
 - ・金属落込みのある断熱材・金属製の家具など

●鉄骨や鉄筋コンクリートの建物(マンションなど)では通信距離が短くなります。



必ずお守りください

△警告 本機について

- 強制 ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持つて行う
コードが断線して火災の原因となります。

- 強制 ACアダプターは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、電源や発熱による火災の原因となります。

- ACアダプターを抜く
煙が出たり、変なにおいがしたときはACアダプターを抜く、または電源ブレーカーを切るそのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

- 接触禁止 濡れた手でACアダプターの抜き差しをしない
感電の原因となります。

△注意 本機について

- 禁止 不安定な場所や振動の多い場所では使用しない
発熱による火災の原因となります。

- 禁止 スピーカーに耳を近づけて使用しない
急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因となることがあります。

- 禁止 機器の上に物を置いたり、布などで覆わない
火災、故障の原因となります。

- 禁止 電池が液もれしたときは素手で触らない
●液が衣類についたときは、すぐにおきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
●液が目に入ったときは、こすらずに多重のおきれいな水で洗い流してください。

- 禁止 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

- 禁止 電池蓋を締めるときは、充電池のコードをはさまない
コードを破損すると充電池の発熱・破裂により、やけどやけがのおそれがあります。

- 禁止 充電池を落としたり、投げつけたり、強い衝撃を与えない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

- 禁止 充電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。
※電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。


△注意 充電池について

- 禁止 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

- 禁止 充電池を落としたり、投げつけたり、強い衝撃を与えない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

- 禁止 充電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない
液もれ、発熱、破裂の原因になります。
※電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

セット内容と付属品

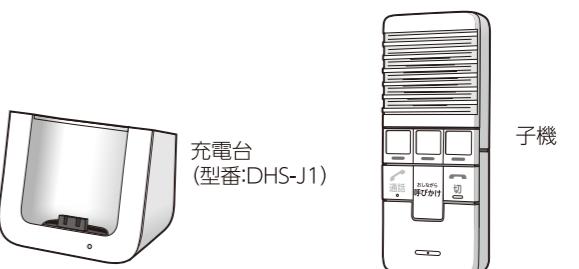


付属品


- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 充電池×1個
(交換用型番:TSA-220) | ACアダプター×1個
(コード長:約1.8m) | 子機番号用シール×1枚 |
| 取付用ネジ×2本
(Φ4mm×25mm) | スリーブ×2本
(Φ6mm×30mm) | |

各部の名称と機能


子機

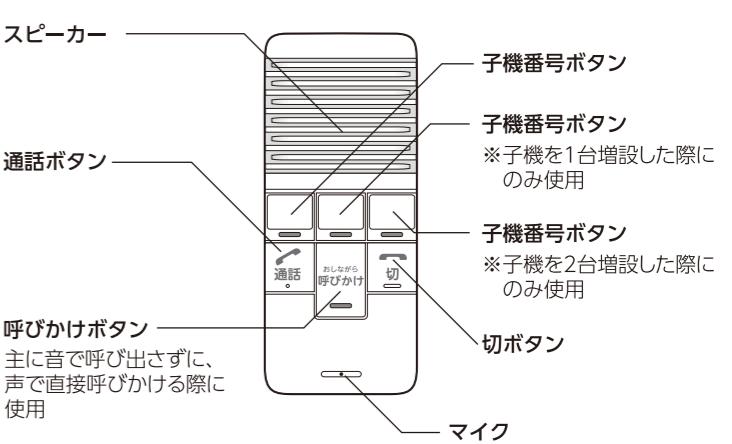

充電台

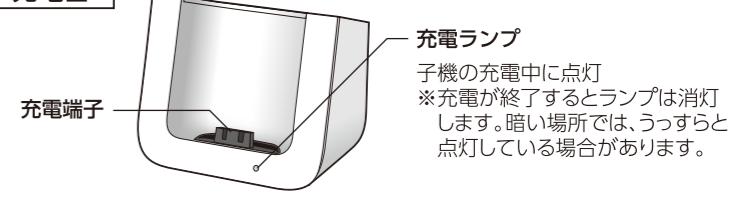

背面

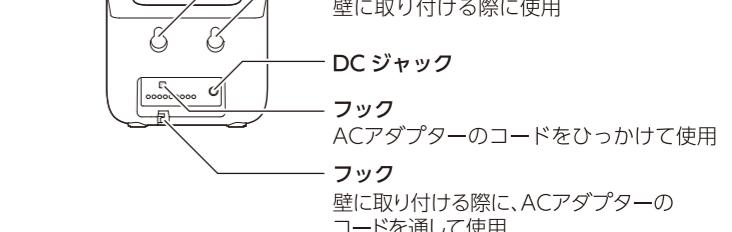


ご使用前の準備


■子機を充電する

お買い上げ時、子機には充電池が装着されておりません。
まずはじめに充電池を装着の上、5時間程度充電してからご使用ください。
(満充電ではありません。満充電にするためには15時間程度充電してください。)

1 子機の電池蓋をスライドして開ける

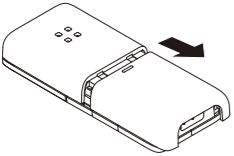

2 充電池のコネクターを向きに注意して、本体の充電端子に差し込む

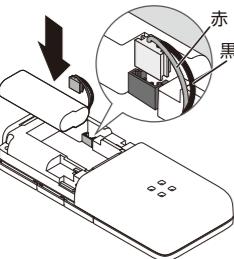


3 電池蓋を閉める 充電池を内部に収め、蓋を閉めてください。

4 充電台にACアダプターを差し込む ACアダプターのプラグを充電台のDCジャックにしっかりと差し込んでください。

5 ACアダプターをコンセントに差し込み、子機を充電する


子機を充電台にセットすると「充電ランプ」が点灯し、充電が始まります。
※充電が終了するランプは消灯します。
暗い場所では、うっすらと点灯している場合があります。

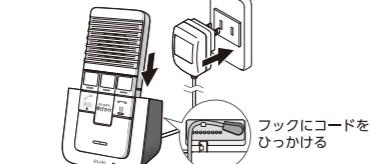

電池残量警告
子機の「呼びかけボタン」が赤色で10~15秒間隔で点灯している場合は、電池残量不足ですので、速やかに充電してください。

■壁掛けで使用する場合

充電台は置いて使用する他に、壁や柱に取り付けて使用することができます。

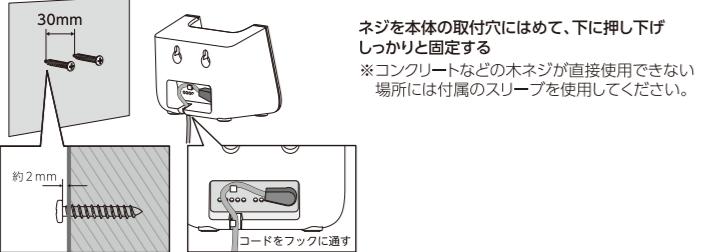


子機の増設について

■子機を登録する

【WIP-5150SET】の親機に子機を最大4台登録してご使用いただけます。

1 増設する子機を充電する

3 登録したい子機の通話ボタンを約7秒長押すと「ピー」と鳴り、「呼びかけボタン」のLEDが早く点滅します。 その後、「ピー」と再度音が鳴り、「子機番号ボタン」のLEDが1回点滅すると登録完了となります。

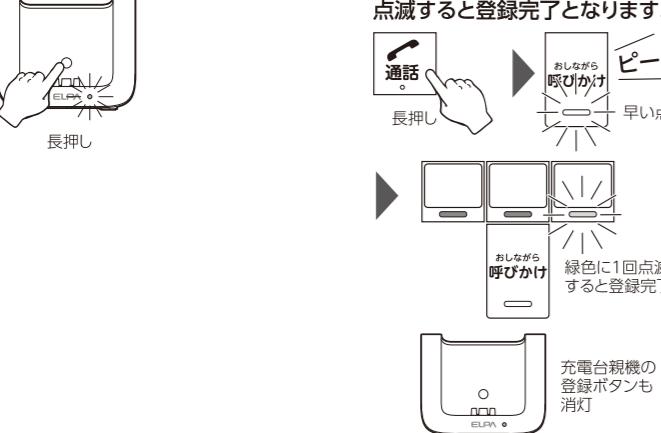


*さらに複数台登録する場合は、以上の登録作業を繰り返してください。
*子機の増設登録をするときは、必ず登録済み子機を充電し、使用できる状態で通話圏内に置いてください。

■着信音量を設定する

子機ごとに着信音量を無音、または5段階で設定ができます。


1 子機の「切ボタン」を長押しすると「呼びかけボタン」のLEDが早く点滅し「ピー」と音が鳴ります

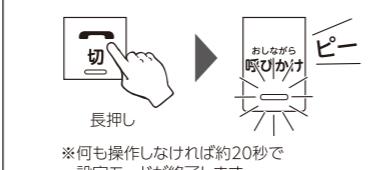

■着信音を設定する

子機ごとに3種の着信音からお好みで設定が可能です。


1 子機の「切ボタン」を長押しすると「呼びかけボタン」のLEDが早く点滅し「ピー」と音が鳴ります

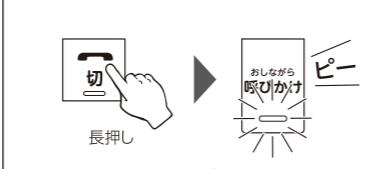

■通話音量を設定する

子機ごとに通話音量を3段階で設定ができます。

1 通話中に「通話ボタン」を押すごとに音量が変更できます。

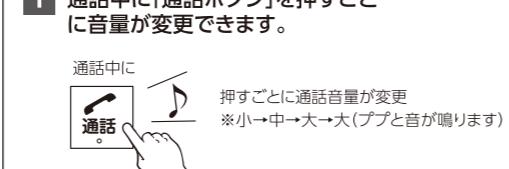

2 「呼びかけボタン」を押すごとに着信音量が変更され、好みの着信音量で「切ボタン」を押すと、「ピー」と鳴って設定が完了します。




■お手入れについて

その他

汚れたときは

ACアダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。
※汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ってください。

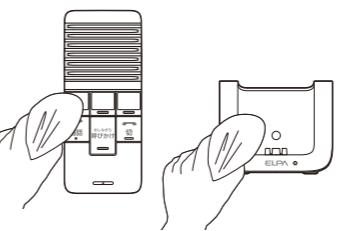

お手入れに使用できないもの
ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、
洗剤などは表面をいためます


■充電池の交換について

充電池は消耗品です。充電しても、数回使うと電池残量が無くなる場合は新しい充電池と交換してください。


別売交換用充電池
品名:コードレス電話機用充電池
(2.4V 800mAh)
品番:TSA-220

お求めは本品お買い上げの販売店までお問い合わせください。

3 新しい充電池をコネクターの向きに注意して入れて、15時間程度充電する

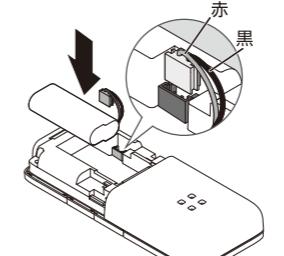

1 電池蓋を開ける

 

2 古い充電池を外す

充電池を内部に収め、蓋を閉めてください。

廃棄するときのお願い
※本品にはニッケル水素充電池を使用しています。
ニッケル水素充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
※ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素充電池を取り出し、各自治体の処理方法に従うか、リサイクル協力店にお持ちください。

仕様

充電台

電 源	DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)
消 費 電 力	(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
使 用 環 境 条 件	0°C~40°C
外 形 尺 寸 (約)	幅85×高さ70×奥行57(mm)(最大値)
質 量	約60g

子機

電 源	ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh (交換用充電池:弊社型番:TSA-220)
使 用 環 境 条 件	0°C~40°C
無 線 通 信 方 式	1.9GHz DECT準拠方式
通 信 可 能 距 離	見通し約100m
チャ イ ム 音	3種類
充 電 時 間	約15時間
連 続 使 用 時 間	(通話時)約3時間 (待受時)約100時間
外 形 尺 寸 (約)	幅57×高さ137×奥行22(mm)(最大値)
質 量	約110g(充電池含む)

付 属 品
充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

故障かな…?と思ったら

症状	原因と対策
----	-------

誤動作する
または、動作しない

- 子機の電池残量は十分ですか?
⇒充電を行なってください
- 電波到達距離がぎりぎりの場所に取付けていませんか?
⇒障害物がある場合は電波到達距離内であっても繋がりにくくなります。
取付け場所を変更してください。
- 近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか?
⇒これらの機器から離して使用してください。
- 充電台親機と子機は登録されていますか?
⇒登録が解除されている場合があります。再度登録を行なってください。
- 子機がスリープモードになります。
充電台親機の電源が入っていない状態か、親機と子機の登録がされていない場合、約5分以上経過すると子機の電力節約のためスリープモードになり、どのボタンを押しても反応しなくなります。
⇒子機を充電台に置くか、充電池を抜き差しすると待機状態になります。

受信状況が頻繁に悪くなる

- 下記のいずれかのような周辺環境下にある場合は、受信状況が悪くなる場合があります。
 - ・近隣に電波塔や工場、基地等がある場合
 - ・電波に影響を及ぼす機器を使用中の場合(テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器の側など)

雑音(ハウリング)がして通話ができない

- 子機と子機との距離が近すぎると雑音(ハウリング)が聞こえことがあります。
⇒5m以上離れた場所で使用してください。

着信音が鳴らない

- 着信音量が0になってしまいませんか?
⇒着信音量をチェックしてください。

充電台親機に置いても充電ランプが点灯しない

- ACアダプターがコンセントまたは充電台親機から外れていますか?
⇒ACアダプターをコンセントまたは充電台親機にしっかりと差し込んでください。
- 子機が充電台親機に正しく置かれていますか?
⇒正しく置くと充電ランプが点灯します。
- 充電端子が汚れていますか?
⇒子機と充電台親機両方の充電端子を乾いた布でふいてください。

充電しても数回使うと充電切れになる

- 充電池の寿命です。
⇒新しい充電池に交換してください。
[コードレス電話機用充電池 弊社型番:TSA-220]

充電が終了してもランプが暗く点灯している

- 通電確認の為、暗い場所ではうっすらと点灯する場合があります。