

昼光色モデルを追加ラインアップ

雨ニモマケナイ、センサーライト

選べる8タイプ

1500lm **LA-24** 本体色
(BL) ブラック
(S) シルバー

白熱球140W相当



希望小売価格 **¥19,580** (税込)

1500lm **LA-23** 本体色
(BL) ブラック
(S) シルバー

白熱球140W相当



希望小売価格 **¥19,580** (税込)

750lm **LA-13** 本体色
(BL) ブラック
(S) シルバー

白熱球70W相当



希望小売価格 **¥14,080** (税込)

750lm **LA-12** 本体色
(BL) ブラック
(S) シルバー

白熱球70W相当



希望小売価格 **¥14,080** (税込)

NEW

昼光色



電球色



大雨に強い、ワンランク上の防水性



▼ 防水テスト動画公開中



明るさ70%UP

1500lm

860lm

当社従来機種

LA-23/LA-24

さまざまな場所への取り付けに対応



壁面取り付け
(市販ネジ2本必要)



ポール取り付け
(LC-SB01、SFT-N005×2本必要)



天井取り付け
(CLB-1、市販ネジ4本必要)



角柱取り付け
(SFT-N005×2本必要)

軽量・コンパクトデザイン

約670gの軽量タイプで750lmを実現
※LA-12/LA-13の場合



約2.5台分の 駐車スペースをカバー



取付高さ:H1.8m~2.5m

- 常時点灯モード搭載
- 付属のマスキングカバーで検知エリア調整可能

※センサーについて

センサーは人と背景の温度差で検知しているため、夏などはセンサーの反応が極端に鈍くなることがあります。これは、センサーの特性であり故障ではありません。

センサーに対して向かう方向は原理的に検知しにくいので、横切る方向で設置してください。



タイプ	LED2灯型				LED1灯型			
光色	昼光色		電球色		昼光色		電球色	
本体色	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー
型式	LA-24(BL)	LA-24(S)	LA-23(BL)	LA-23(S)	LA-13(BL)	LA-13(S)	LA-12(BL)	LA-12(S)
電源電圧	AC100V 50/60Hz							
消費電力	20W(待機時0.5W)				10W(待機時0.5W)			
色温度	約5700K		約2700K		約5700K		約2700K	
定格光束	1500 lm				750 lm			
検知方式	パッシブインフラレッド方式							
使用温度範囲	-20℃～+40℃(結露無きこと)							
保護等級	IP45(防噴流形)							
点灯時間	オフディレイタイマ: 約5秒～10分 ポリウムにより可変							
点灯開始照度	約5～50lx または∞ポリウムにより可変							
特別モード	動作テストモード/常時点灯モード							
取付高さ	1.8m～2.5m							
電源コード長	約3m(電源プラグ付き)							
質量 (電源コード含む)	約820g				約670g			
付属品	防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書							

オプション

天井取付金具
CLB-1
オープン価格



天井取り付け時に使用
器具取付用ネジ2本付属
※天井取り付けには市販ネジ4本必要

ポール取付プレート
LC-SB01
オープン価格




ポール取り付け時に使用
※別途ポールバンド2本必要

ポールバンド
SFT-N005
オープン価格



ポール取り付け用バンド
適合径範囲:Φ140以内、バンド幅10mm
※ポールおよび角柱取り付けには2本必要

外形寸法図

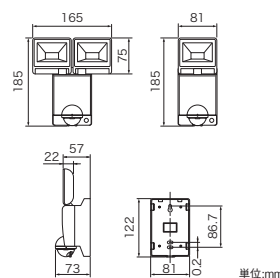

ご購入の前に

●本カタログに掲載の製品は、盗難・災害・事故などを防止する物ではありません。なお、万一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●掲載内容は2022年5月現在のものです。製品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。●印刷物と実物とでは多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。

安全上のご注意・ご使用上の注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

オプテックス株式会社

本社 〒520-0101
滋賀県大津市雄琴 5-8-12
TEL. 077-579-8630 FAX. 077-579-8170

東京支店 〒105-0022
東京都港区海岸 1-9-1 浜離宮インターシティ 3F
TEL. 03-5733-1725 FAX. 03-5473-3990

Copyright © 2022 OPTEX CO., LTD.

77125-00-1000100834-2205