



センサーで
**ライトの
照度**
を制御!

LED人感ライト

EA864C-3A

LCL-51 LED1灯タイプ

LCL-52 LED2灯タイプ



スタイリッシュな小型デザインの
一般家庭向けLED人感ライト!

- ▶ 20%の調光機能により常夜灯として使用できます。
- ▶ センサーが検知した場合は100%点灯します。



常夜灯 (20%点灯)



センサー検知 (100%点灯)



Light ライト

- ▶ チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現
- ▶ LCL-51 (LED1灯タイプ): 照度800lm
LCL-52 (LED2灯タイプ): 照度800lm×2
点灯時間はボリュームにより5秒～5分の間で5段階の設定が可能です。

- ▶ ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。

Sensors センサー

- ▶ パッシブセンサーは小型ながらも前方10mの警戒エリア。
- ▶ センサー部は水平方向の調整のみ可能です。


Attachment アタッチメント

- ▶ 付属の取付アタッチメントでポールや角柱、塀などに簡単に設置できます。
- ▶ カーポートへの取付けも簡単です。
- ▶ オプションで天井取付アタッチメントもラインナップ。

■仕様


品名	LED人感ライト	
品番	LCL-51	LCL-52
検知方式	パッシブインフラレッド方式	
検知エリア	立体型(最長部10m)	
電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)	
消費電流	14W	26W
点灯照度	800lm	800lm×2灯
点灯時間	テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)	
動作モード	約5lx~∞lx(昼夜判別)	
調光設定	20%	
配線方式	電源:プラグ式(3m)	
使用周囲温度	-20℃~40℃	
設置場所	屋外・屋内(防雨構造 IP44相当)	
質量	約650g	約850g
外觀	ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂	

■検知エリア図

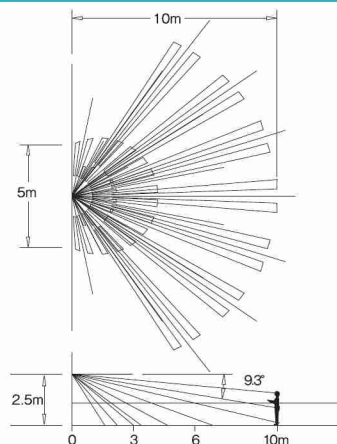


■外形寸法図(単位:mm)

LCL-51

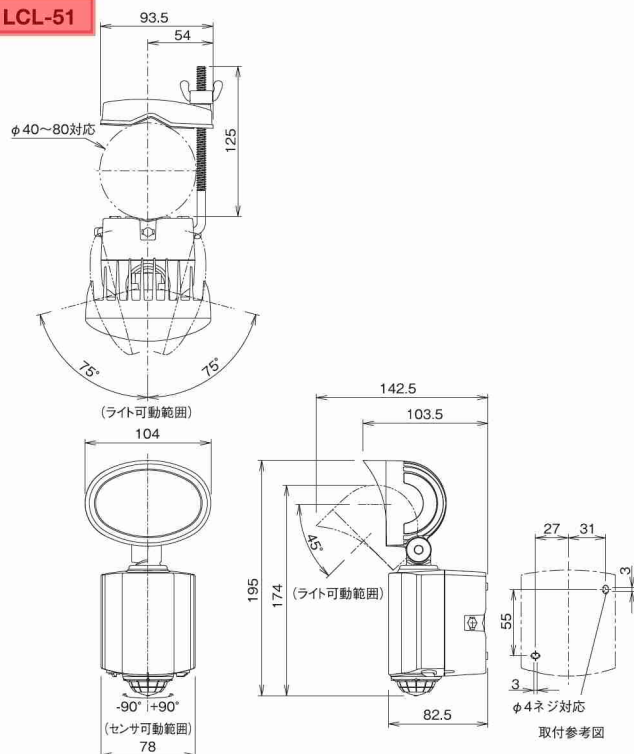

LCL-52

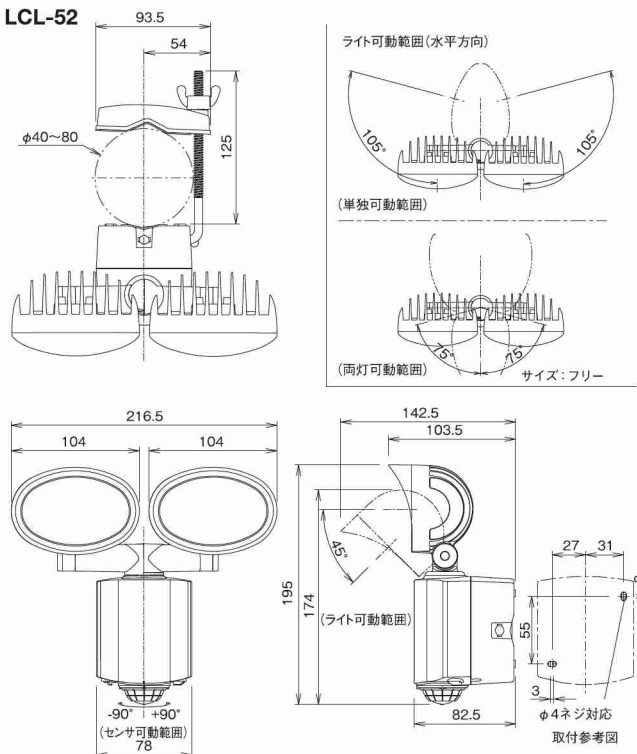

■オプション

天井アタッチメント
BP-50

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

汎用機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌(011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山(024)962-4310 高崎(027)327-3981
さいたま(048)653-7531 千葉(043)202-2551 東京(03)5805-8081 立川(042)540-1665
横浜(045)471-8467 長野(026)229-8130 静岡(054)254-8330 名古屋(052)209-9366
金沢(076)234-7201 京都(075)593-3171 大阪(06)6360-6881 神戸(078)230-6112
広島(082)223-1138 高松(087)821-0025 福岡(092)471-6245 熊本(096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

http://www.takex-eng.co.jp

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2016年5月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

CAT.NO.TD1605-01WA75-1