




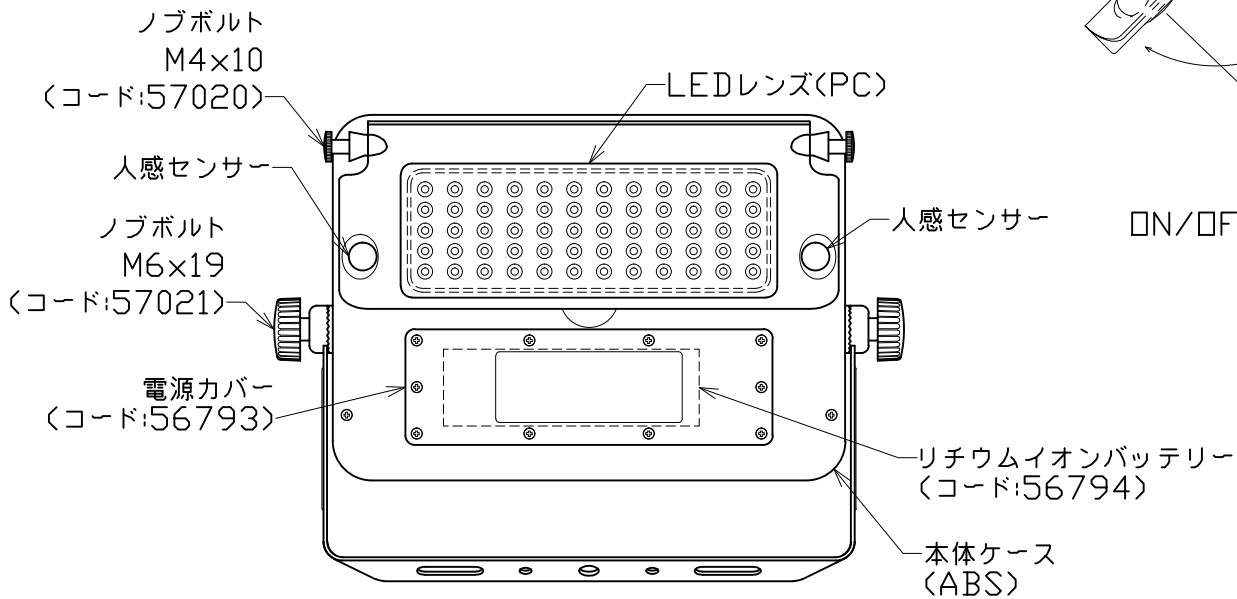


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'19.10.04	本体取付枠センター穴φ10.5へ変更/角度調整ノブボルト追加	今村
△			

主 仕 様

型 式		SOL-10PIR-60K	
使用 場所		屋外型	
光 源		LED 10W	
定格 光束		1080Lm	
色 温 度		6000K	
照 射 角		70°	
点灯 モード	A	出力25%にて常時点灯	
	B	センサー感知で出力100%点灯(15~20秒)↔微弱	
	C	センサー感知で出力100%点灯(25~30秒)↔消灯	
照度		出力100%点灯	出力25%点灯
	1m	470Lx	120Lx
	2m	125Lx	30Lx
	3m	60Lx	15Lx
	4m	35Lx	10Lx
	5m	25Lx	6Lx
点灯時間	A	12.5時間	
点灯回数	B,C	約200回	
充電 時間		5時間	
充 電 池		リチウムイオン	
		DC3.7V 8000mAh	
球 寿 命		50000時間	
電池 寿命		500回(充放電回数)	
使用環境温度		-20~45℃	
使用環境照度		30Lx以下	
人感センサー有効距離		15m	
付 属 品		パイプ取付金具(φ38.1~φ60.5)…1	
		角度調整用工具…1	
質 量		1.4kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

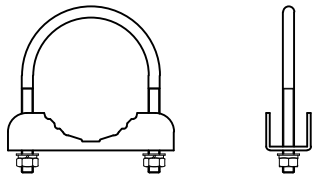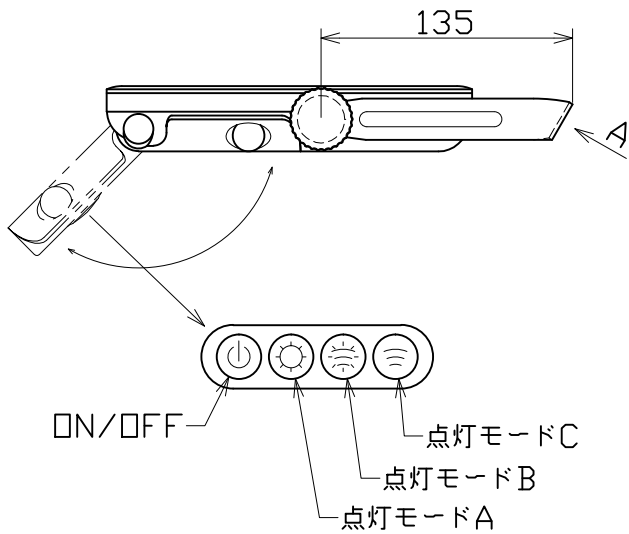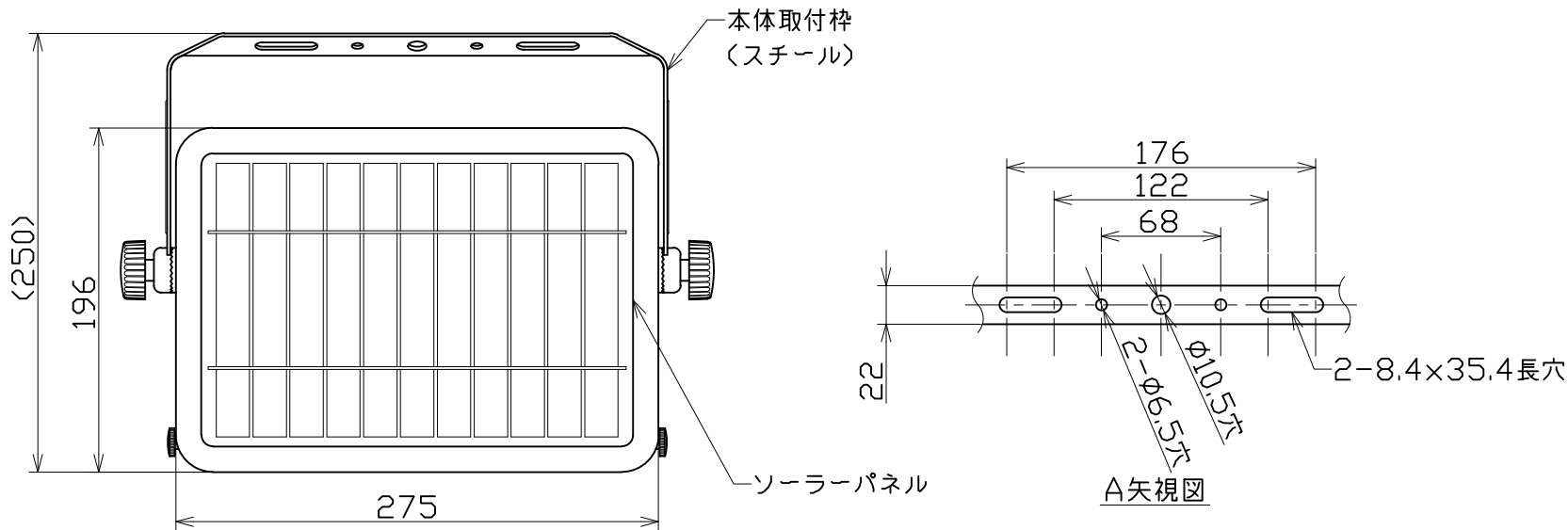

		コード		11410	
COMPONENTS	品 名	ソラーLEDセンサーライト「エコフラッシュ」	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計
MODEL	型 式	SOL-10PIR-60K			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	-	REMARKS 備考	-	I
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/4	作成日	2018.03.19
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	SOL-10PIR-60K	