

ELPA
PM-LF002PIR(W)

LED センサー付ライト

フラットでスタイリッシュ



フラット
人感
センサー

暗闇で人に反応して
自動点灯



白色

※写真は点灯イメージです。

コンセント式


ELPA
PM-LF002PIR(W)

屋内用


特長

- センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
- 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
- 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。
- プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

各部の名称

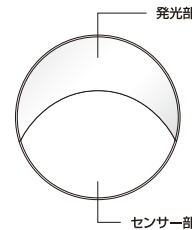

人感センサー検知範囲

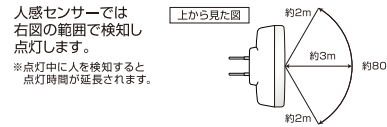

人感センサーでは右図の範囲で検知し点灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

※検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。
※人以外で熱源となるもの(動物、空調機、暖房機の温風など)も検知します。特に強い熱源は検知エリア外でも検知することがあります。
※人がいても動かない場合や、移動速度が極端に遅い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
※センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。

※プラグをコンセントに差し込むと、ウォームアップ(初期安定動作)が開始され、約5~30秒間ライトが点灯する場合があります。

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 定格電圧: AC100V
- 定格周波数: 50Hz/60Hz
- 定格消費電力: 0.4W
- 光源: 白色LED
- 光束: 10lm
- 点灯開始照度: 約5lx
- 点灯保持時間: 約30秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します)
- 外形寸法(約): 直径68×厚さ28(mm)(プラグ部除く)
- 質量: 約50g

警告

- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- 定期的には本機を抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
- 本機の抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】

使用上のご注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 停電時には作動しません。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化することがあります。
- 下記のような場所に設置すると点滅等の誤作動をすることがありますので設置場所を変更してください。
 - ・センサー部の近くに風などで揺れる植物やカーテン等がある
 - ・センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
- ホッチキス止めをしてありますので、取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

3287-5



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30 東京 042(473)0159 ※土日・祝日・弊社休業日を除く



4901087225057

MADE IN CHINA
221021A